



# HALFEN MONTAGESCHIENEN

## Profil 41/22

### HM bzw. HL 41/22

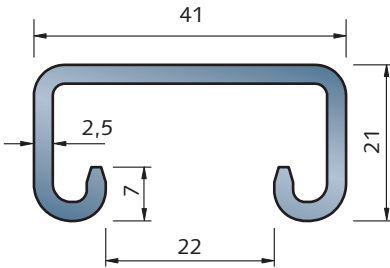

Nennmaße [mm]

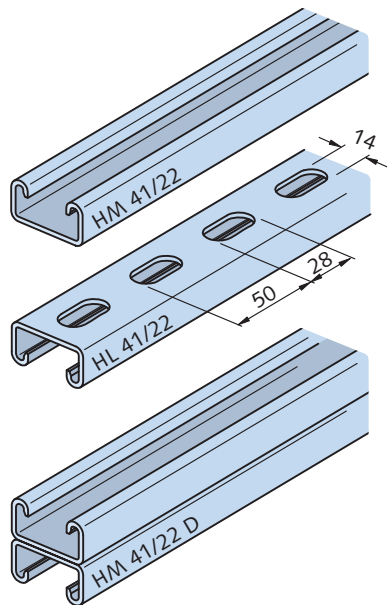

Materialausführ.	Bestell-Nr.	Standard = ● Auf Anfr. = ○	Profilge- wicht		Trägheits- moment		Widerstands- moment		Max. zuläss. Punkttrag- fähigkeit		Biegetragfähigkeit bei Spannweite L				
			G [kg/m]	A [cm <sup>2</sup> ]	I <sub>y</sub> [cm <sup>4</sup> ]	I <sub>z</sub> [cm <sup>4</sup> ]	W <sub>y</sub> [cm <sup>3</sup> ]	W <sub>z</sub> [cm <sup>3</sup> ]	max F [kN]	≤L [cm]	F [kN]				
<b>HM 41/22 0280. . .</b>															
wb	120-00001	●													
sv	120-00002	●	1,80	2,30	1,19	5,32	0,97	2,58	5,6	15,0	1,8	0,6	0,2		
fv	120-00003	●													
A4	120-00004	●													
<b>HL 41/22 0281. . .</b>															
wb	020-00001	●													
sv	020-00003	●	1,57	1,95	0,99	5,27	0,89	2,55	5,6	12,0	1,5	0,5	0,2		
fv	020-00002	●													
A4	020-00004	●													
<b>HM 41/22D 0280. . .</b>															
wb	160-00001	○													
fv	160-00002	●	3,60	4,59	5,55	10,64	2,69	5,15	5,6	42,0	4,7	2,3	1,3		
A4	160-00003	○													

Länge: 6000 mm

Bestellbeispiel: HL 41/22 - fv - 6000

oder Bestell - Nr. 0281.020-00002

① siehe Anmerkung ③ auf S. 55

### Hinweis:

Gezahnte Profile 41/22


→ Seite 27

### Weitere Profildaten, Statik



Profil- daten	Zul. Zug, Querzug
Seiten 54 - 57	Seite 58

### Gewindeplatten, Halfenschrauben

GWP 41/41 und 41/22  
HZZ 41/41 und 41/22

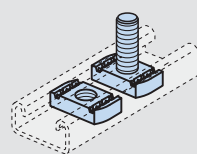


Seite 31

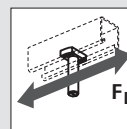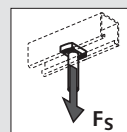


### Profil - Zubehör

 
SDM 41/8 Schalldämm-  
profil PA 41 Profilab-  
deckung HPE 41/22  
Profilend-  
stopfen



Seite 50

 

Seite 46

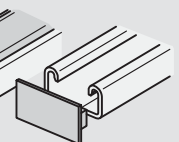

Seite 46

Konstruktive Änderungen vorbehalten

1 Montageschienen, Schrauben  
2 Zubehör  
3 Statik  
4 Tragkonstruktionen  
5 Konsolen  
6 Rohrschellen, Rohrlager  
7 Hinweise, Arbeitshilfen