


 Bestellschlüssel

Typ Größe Optionen

QWE-01-20-HKA

Vierkant	Linearwagen	Einstellbar	Bauform Standard	Baugröße	Handklemmung
----------	-------------	-------------	------------------	----------	--------------

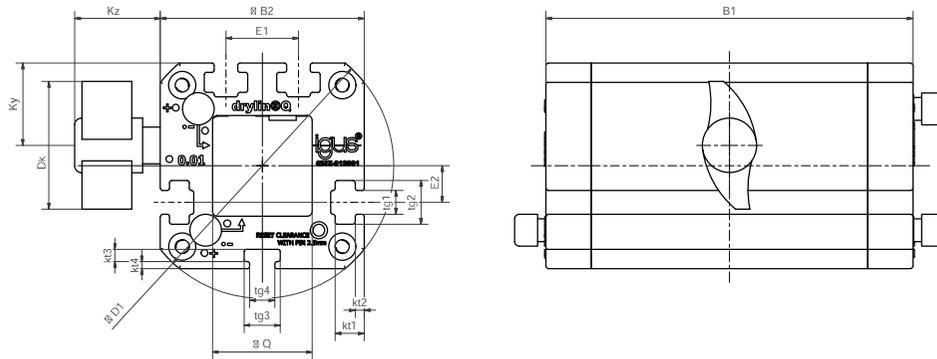

Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	Gewicht [g]	M max. [Nm]	B1	B2 h7	D1	Q	E1	E2	tg1	tg2	tg3	tg4
QWE-01-20-HKA	215	10	81	45	58	20	16	8	5,2	9,6	8	5,5

Art.-Nr.	kt1	kt2	kt3	kt4	Dk	Ky	Kz
QWE-01-20-HKA	6,4	2	2,7	1,5	28	18	19

 Die Handklemmung ist für einfache Aufgaben entwickelt worden. Das Kriechverhalten des geklemmten Kunststoffs verursacht eine über die Zeit nachlassende Klemmkraft (bis zu 70%). Es dürfen daher keine sicherheitsrelevanten Teile geklemmt werden. Bitte wenden Sie sich an unsere Anwendungsberater, wenn Sie andere Alternativen zur Klemmung benötigen.

Kombinierbar mit:



AWMQ-20

 Bestellschlüssel


Typ Größe

QJRM-05-20


Vierkant	iglidur® J	Geschlossene Bauform	Metrisch	Tandem (optional)	Bauform kompakt	Baugröße
----------	------------	----------------------	----------	-------------------	-----------------	----------



QJRM-05-20

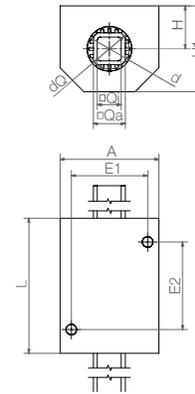

QJRMT-05-20

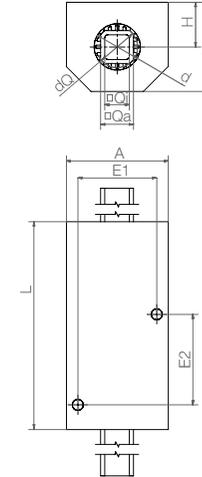

Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	Gewicht [kg]	A	H ±0,02	H1	dQ	Qa	Qi	E1 ±0,15	E2 ±0,15	d	L
QJRMT-05-20	0,55	62	27	54	25	20	15	48	55	28	85
QJRM-05-20	0,25	62	27	54	25	20	15	48	-	28	40

Kombinierbar mit:



AWMQ-20