


Besondere Eigenschaften

- Material: Kohlefaser
- Rundheitstoleranz: $\pm 0,05$ mm
- Toleranz des Durchmessers: $-0,1$ mm
- Anwendungstemperatur: Max. 80 °C
- Farbe: Schwarz

- Wellen und Montagmaterial auf Anfrage

DryLin®-Wellen
mm

Telefon (0 22 03) 96 49-145
Telefax (0 22 03) 96 49-334

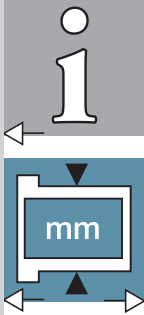

Abmessungen [mm]

Bestellnr.	Ausführung	Durchmesser [mm] -0,1	max. Länge [mm]	Gewicht [kg/m]
CWM-12*	Hohlwelle	12/9	2000 mm	0,07
CWM-16*	Hohlwelle	16/12,5	2000 mm	0,12
CWM-20*	Hohlwelle	20/16	2000 mm	0,17
CWM-30*	Hohlwelle	30/26	2000 mm	0,27

Bestellbeispiel: CWM-12, 500 entspricht einer Kohlefaserwelle Ø 12 mm, 500 mm lang.

* Lieferzeit auf Anfrage