


Für Neukonstruktionen:
Serie "E4 light"
14240/14340 ▶ Seite 7.172

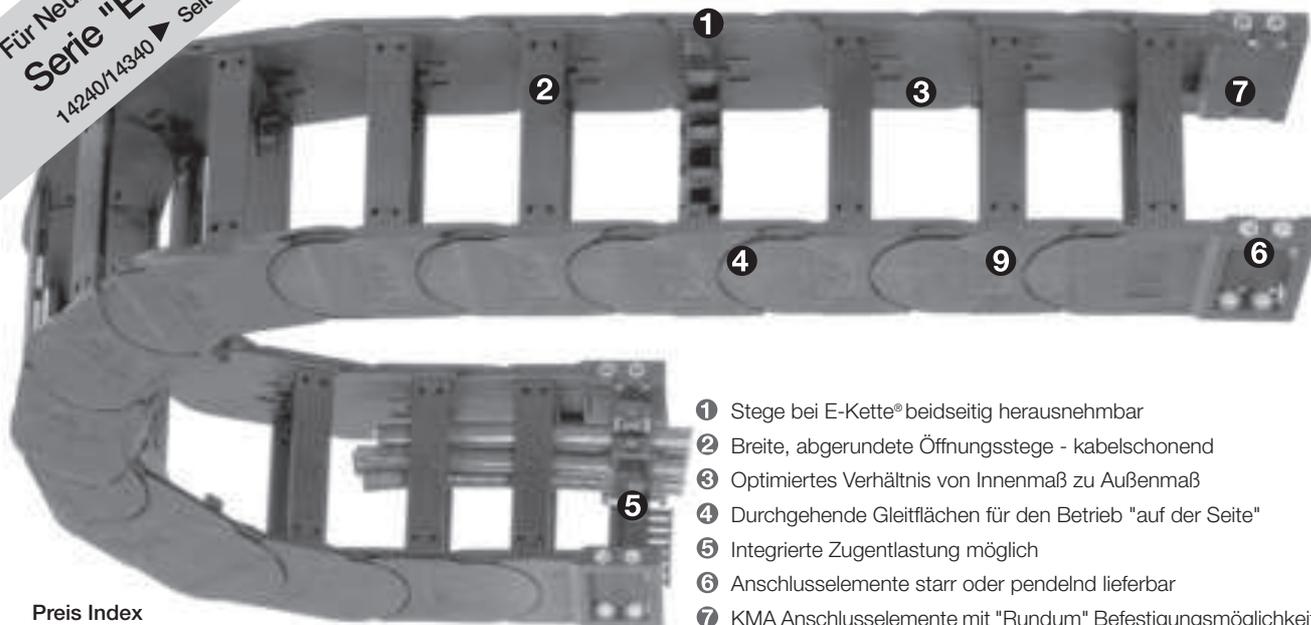

- ① Stege bei E-Kette® beidseitig herausnehmbar
- ② Breite, abgerundete Öffnungsstege - kabelschonend
- ③ Optimiertes Verhältnis von Innenmaß zu Außenmaß
- ④ Durchgehende Gleitflächen für den Betrieb "auf der Seite"
- ⑤ Integrierte Zugentlastung möglich
- ⑥ Anschlüsselemente starr oder pendelnd lieferbar
- ⑦ KMA Anschlüsselemente mit "Rundum" Befestigungsmöglichkeit

Preis Index




Serie 142



Serie 143

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222


igus® GmbH
51147 Köln

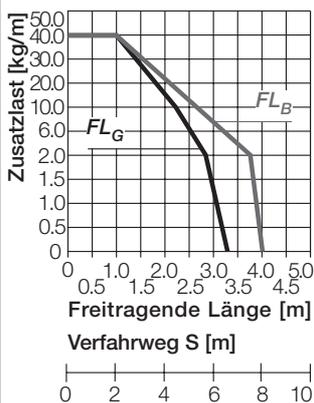

Freitragende Länge

FL_G = mit geradem Obertrum


FL_B = mit erlaubtem Durchhang

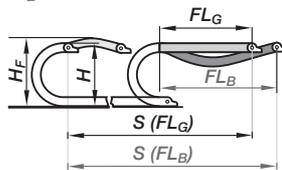

Serie 142 Vollstegige E-Kette®



Serie 143 Halbstegige E-Kette®

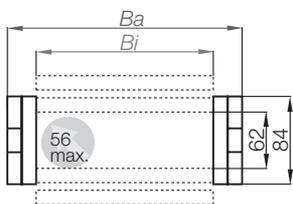

Art. Nr.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Biegeradien
142/143.05. □.0	50	76	135	150 175
142/143.06. □.0	68	94	200	250 300
142/143.07. □.0	75	101	400	500
142/143.087. □.0	87	114	Radius für alle Ketten-Breiten!	
142/143.10. □.0	100	126		
142/143.11. □.0	108	134		
142/143.112. □.0	112	139		
142/143.12. □.0	125	151		
142/143.137. □.0	137	164		
142/143.15. □.0	150	176		
142/143.162. □.0	162	189		
142/143.17. □.0	168	194		
142/143.18. □.0	175	201		
142/143.187. □.0	187	214		
142/143.20. □.0	200	226		
142/143.212. □.0	212	239		
142/143.23. □.0	225	251		
142/143.237. □.0	237	264		
142/143.25. □.0	250	276		
142/143.262. □.0	262	289		
142/143.28. □.0	275	301		
142/143.29. □.0	287	314		
142/143.30. □.0	300	326		
142/143.312. □.0	312	339		
142/143.325. □.0	325	351		
142/143.337. □.0	337	364		
142/143.350. □.0	350	376		
142/143.362. □.0	362	389		
142/143.375. □.0	375	401		
142/143.387. □.0	387	414		
142/143.400. □.0	400	426		

Art. Nr. mit gewünschtem Radius-Wert ergänzen z.B. 143.30. 300.0

Oben aufgeführte Biegeradien sind mit jeder Breite kombinierbar!

Bestellbeispiel



142. 30. 300. 0

Farbe
schwarz
Biegeradius
Breiten-Index
Serie



Bestellbeispiel: 6,0 m komplette E-Kette®

(Rohrlänge oder Gliederanzahl angeben!)

6,0 m (66 Glieder) Serie 142.30.300.0

+ mit 2 Trennstegen 417 montiert jedes 2. Glied

+ 1 Satz Anschlüsselemente mit C-Profil 1430.30.12.B.C