


Für Neukonstruktionen:
Serie "E4 light"
15050/15150/R19850 ▶ Seite 7.182



igus® E-KettenSysteme®

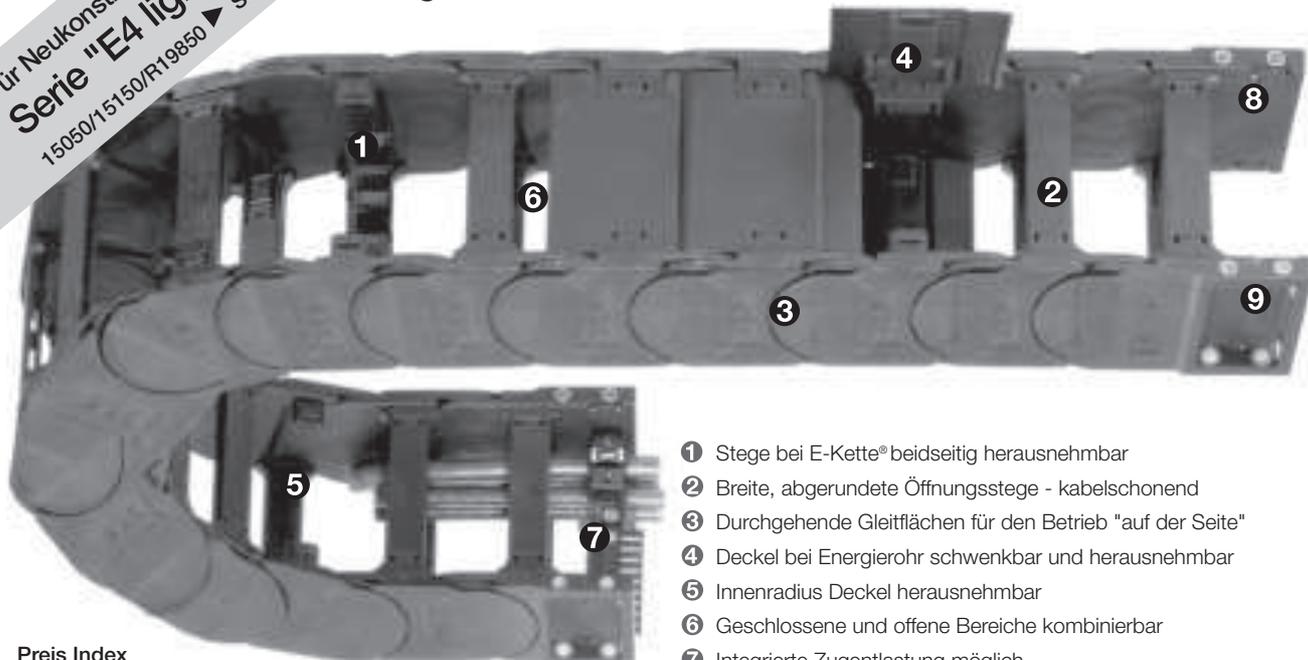


- ① Stege bei E-Kette® beidseitig herausnehmbar
- ② Breite, abgerundete Öffnungsstege - kabelschonend
- ③ Durchgehende Gleitflächen für den Betrieb "auf der Seite"
- ④ Deckel bei Energierohr schwenkbar und herausnehmbar
- ⑤ Innenradius Deckel herausnehmbar
- ⑥ Geschlossene und offene Bereiche kombinierbar
- ⑦ Integrierte Zugentlastung möglich
- ⑧ Anschlusselemente starr oder pendelnd lieferbar
- ⑨ KMA Anschlusselemente mit "Rundum" Befestigungsmöglichkeit

Preis Index




Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
51147 Köln

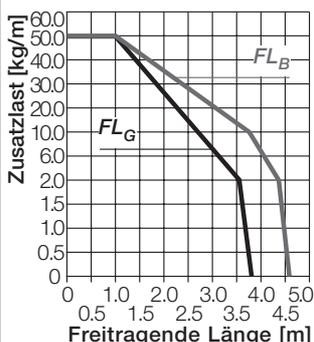


Freitragende Länge
Verfahrweg S [m]
Freitragende Länge
 FL_G = mit geradem Obertrum
 FL_B = mit erlaubtem Durchhang

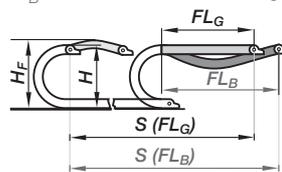


Serie 150
Vollstegige E-Kette®



Serie 151
Halbstegige E-Kette®

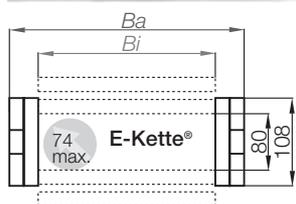


Serie R198
geschlossenes E-Rohr

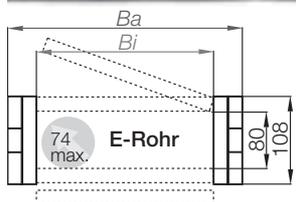

Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien
150/151.05.	0	50	80	150** 200 250
150/151/198.07.	0*	75	105	300 350 400
150/151/198.10.	0	100	130	500
150/151.11.	0	112	143	Radius für alle Breiten!
150/151/198.12.	0	125	155	
150/151.13.	0	137	168	
150/151/198.15.	0	150	180	
150/151.16.	0	162	193	
150/151.17.	0	175	205	
150/151.18.	0	187	218	
150/151/198.20.	0	200	230	
150/151.21.	0	212	243	
150/151.22.	0	225	255	
150/151.23.	0	237	268	
150/151/198.25.	0	250	280	
150/151.26.	0	262	293	
150/151/198.27.	0	275	305	
150/151.28.	0	287	318	
150/151/198.30.	0	300	330	
150/151.31.	0	312	343	
150/151.32.	0	325	355	
150/151.33.	0	337	368	
150/151/198.35.	0	350	380	
150/151.36.	0	362	393	
150/151.37.	0	375	405	
150/151.38.	0	387	418	
150/151/198.40.	0	400	430	
150/151.41.	0	412	443	
150/151.42.	0	425	455	
150/151.43.	0	437	468	
150/151.45.	0	450	480	
150/151/198.46.	0	462	493	
150/151.47.	0	475	505	
150/151.48.	0	487	518	
150/151.50.	0	500	530	
150/151.51.	0	512	543	
150/151.52.	0	525	555	
150/151.53.	0	537	568	
150/151.55.	0	550	580	
150/151.60.	0	600	630	

Bestellbeispiel

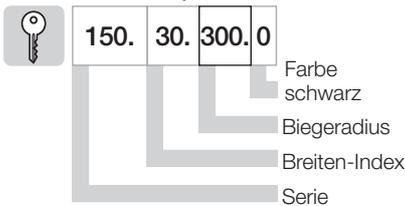

Bestellbeispiel: 5,0 m komplette E-Kette®
(Rohrlänge oder Gliederanzahl angeben!)
5,0 m (55 Glieder) **Serie 150.30.300.0**
+ mit 2 Trennstegen **511** montiert jedes 2. Glied
+ 1 Satz Anschlusselemente mit C-Profil **1500.15.12.B.C**

Art. Nr. mit gewünschtem Radius-Wert ergänzen z.B. **150.30.300.0**
Oben aufgeführte Biegeradien sind mit jeder Breite kombinierbar!