


Für Neukonstruktionen:
Serie "E4 light"
14040/14140/R18840 ▶ Seite 7.162



igus® E-KettenSysteme®

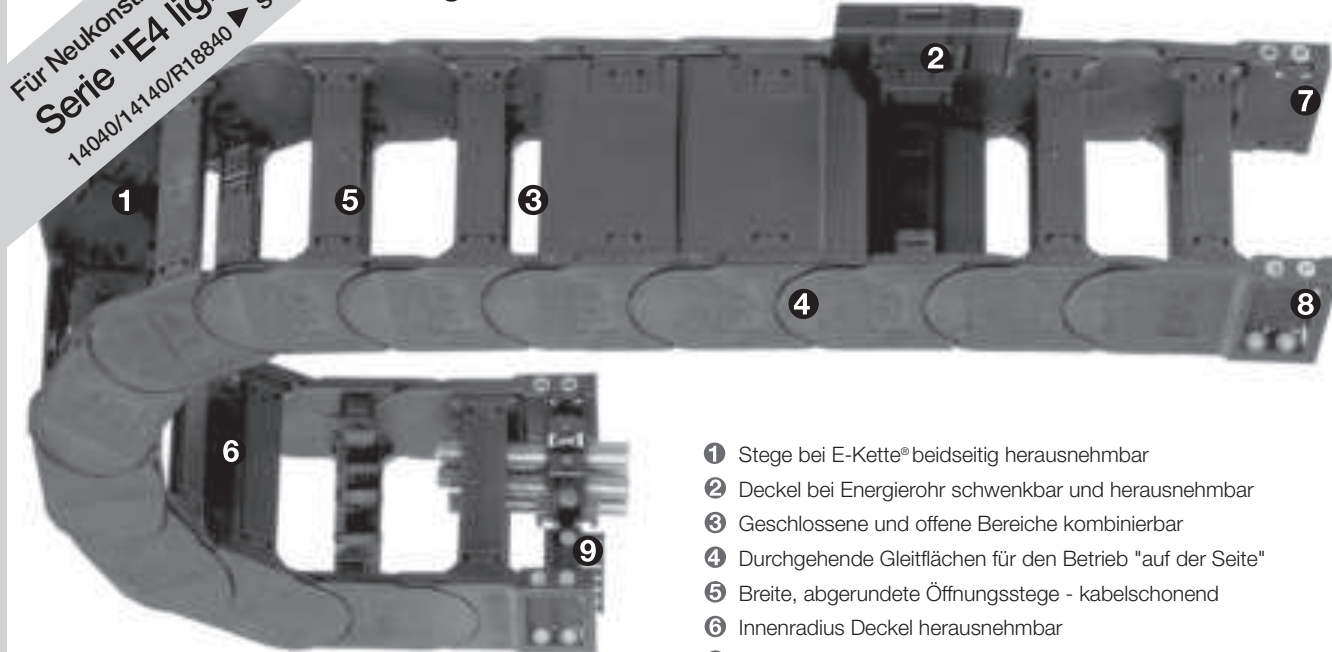

- ① Stege bei E-Kette® beidseitig herausnehmbar
- ② Deckel bei Energierohr schwenkbar und herausnehmbar
- ③ Geschlossene und offene Bereiche kombinierbar
- ④ Durchgehende Gleitflächen für den Betrieb "auf der Seite"
- ⑤ Breite, abgerundete Öffnungsstege - kabelschonend
- ⑥ Innenradius Deckel herausnehmbar
- ⑦ Anschlüsselemente starr oder pendelnd lieferbar
- ⑧ KMA Anschlüsselemente mit "Rundum" Befestigungsmöglichkeit
- ⑨ Integrierte Zugentlastung möglich

Preisindex



Serie 140




Serie 141



Serie R188

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222


igus® GmbH
51147 Köln

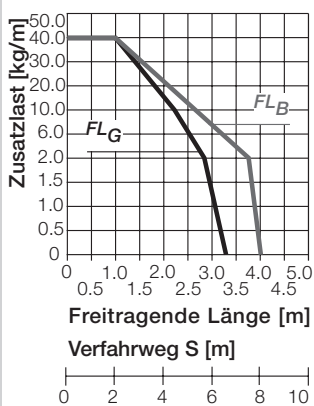


Freitragende Länge

FL_G = mit geradem Obertrum


FL_B = mit erlaubtem Durchhang

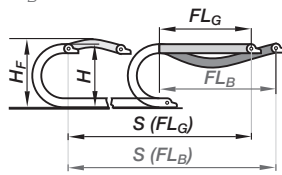


Serie 140 Vollstegige E-Kette®

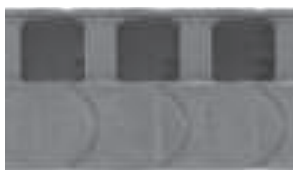

Serie 141 Halbstegige E-Kette®

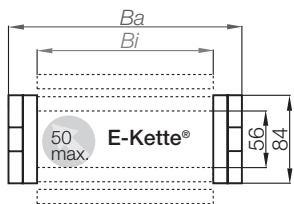

Serie R188 geschlossenes E-Rohr

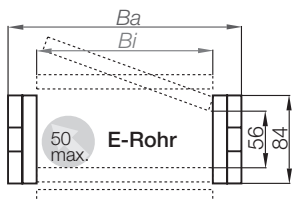


Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien
140/141.05.	0	50	76	135** 150 175
140/141.06.	0	65	91	200 250 300
140/141/188.07.	0*	75	101	400 500
140/141/188.10.	0	100	126	Radius für alle Breiten!
140/141.11.	0	112	139	
140/141/188.12.	0	125	151	
140/141.13.	0	137	164	
140/141/188.15.	0	150	176	
140/141.16.	0	162	189	
140/141.17.	0	175	201	
140/141.18.	0	187	214	
140/141/188.20.	0	200	226	
140/141.21.	0	212	239	
140/141.22.	0	225	251	
140/141.23.	0	237	264	
140/141/188.25.	0	250	276	
140/141.26.	0	262	289	
140/141.27.	0	275	301	
140/141.28.	0	287	314	
140/141/188.30.	0	300	326	
140/141.31.	0	312	339	
140/141.32.	0	325	351	
140/141.33.	0	337	364	
140/141/188.35.	0	350	376	
140/141.36.	0	362	389	
140/141.37.	0	375	401	
140/141.38.	0	387	414	
140/141/188.40.	0	400	426	
140/141.41.	0	412	439	
140/141.42.	0	425	451	
140/141.43.	0	437	464	
140/141.45.	0	450	476	
140/141/188.46.	0	462	489	
140/141.47.	0	475	501	
140/141.48.	0	487	514	
140/141.50.	0	500	526	
140/141.51.	0	512	539	
140/141.52.	0	525	551	
140/141.53.	0	537	564	
140/141.55.	0	550	576	
140/141.60.	0	600	626	

* Deckel herausnehmbar, nicht schwenkbar
** Nicht für R188 lieferbar

Art. Nr. mit gewünschtem Radius-Wert ergänzen z.B. 140.30.300.0
Oben aufgeführte Biegeradien sind mit jeder Breite kombinierbar!

Bestellbeispiel

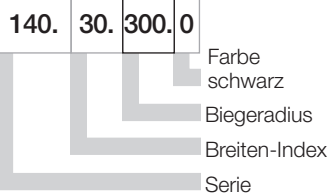

Bestellbeispiel: 5,0 m komplette E-Kette®

(Rohrlänge oder Gliederanzahl angeben!)

5,0 m (55 Glieder) Serie 140.30.300.0

+ mit 2 Trennstegen 411 montiert jedes 2. Glied

+ 1 Satz Anschlüsselemente mit C-Profil 1410.30.12.B.C