




## 75% weniger Verschleiß...

Neues Trennstegeprogramm für E2/000, Leitungen halten noch länger!

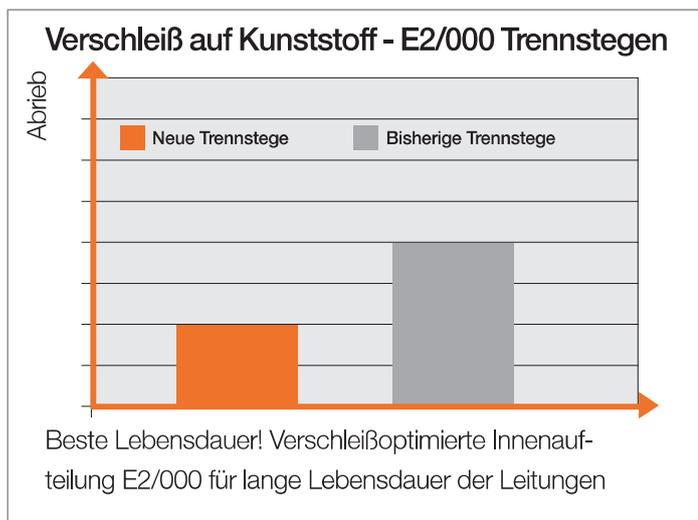

### Lebensdauer der Leitungen weiter erhöhen

Neues Design der Innenaufteilungselemente für das igus® Allround-Energiekettenprogramm E2/000. Optimal an die Kabelgeometrie angepasste Trennstege erhöhen die Lebensdauer der Leitungen bis zu Faktor 4. Mit weniger Elementen eine bessere Innenaufteilung realisieren:

### Vertikale Unterteilung - Trennstege

- Abrieboptimiertes, kabelschonendes Design der Trennstege für lange Lebensdauer
- Montageoptimiert - einfachere und schnellere Montage
- Kraftschlüssiger, sicherer Sitz
- Einfaches Innenaufteilungs-Programm für alle Einsatzzwecke

### Horizontale Unterteilung - Einsteckboden

- Rastet an beiden Enden
- Trennsteg kann beliebig horizontal bewegt werden
- Keine Seitenplatten notwendig
- Auch partielle horizontale Unterteilung möglich




- ① Standard Trennsteg, breiter Fuß - Art. Nr. 25.1    ③ Trennsteg, schmal - Art. Nr. 25.3\*    ⑤ Einsteckboden, rastbar - Art. Nr. 2300.XX  
② Trennsteg mit schmalen Kopf - Art. Nr. 25.1\*    ④ Trennsteg, asymmetrisch - Art. Nr. 25.4\*    \*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang



**Innenaufteilung einzeln bestellbar - Lieferzeit 24h oder heute.\***

\*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware

# E-Ketten® | 2400·2500 | Innenaufteilung | Standard **NEU!**

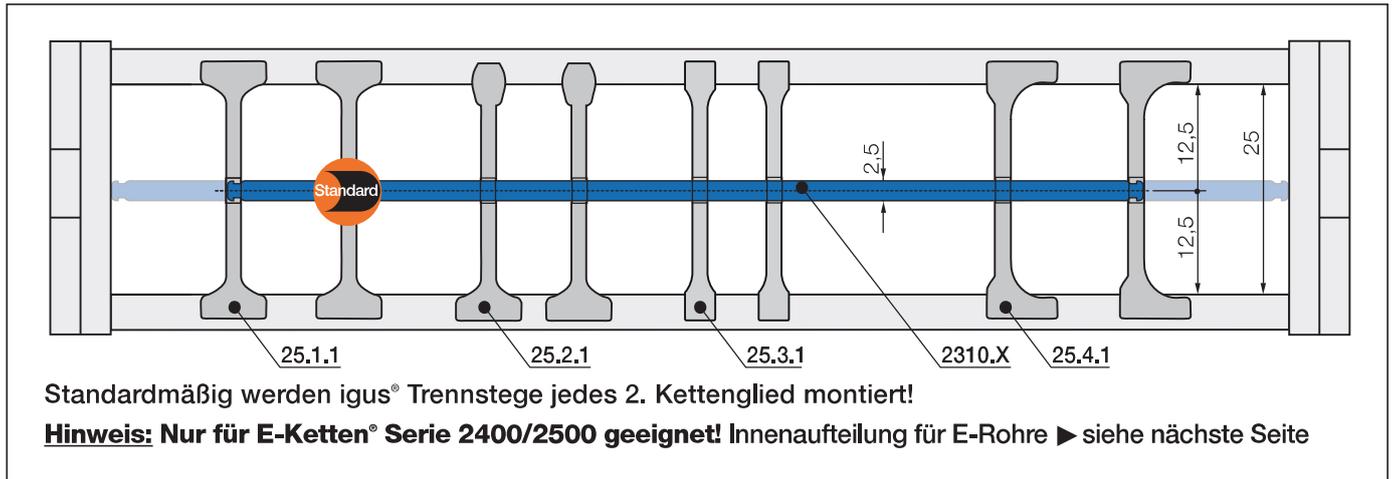


**Standard Trennsteg, breiter Fuß**

unmontiert	25.1
montiert	25.1.1

## Standard - für alle Einsatzzwecke

Trennsteg, breiter Fuß für maximale Haltekraft und sicheren Stand in E-Ketten®.



**Trennsteg, schmaler Kopf**

unmontiert	25.2
montiert	25.2.1

## Schnellere Leitungsmontage

Einseitig fester Sitz mit breitem Fuß, gegenüberliegende Seite schmal für leichte Leitungsmontage.

\*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.



**Trennsteg, schmal**

unmontiert	25.3
montiert	25.3.1

## Für viele dünne Leitungen

Trennsteg mit schmalen Fuß für viele dünne Leitungen nebeneinander. Platzsparend, sicherer Stand - für E-Ketten®.

\*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.




**Trennsteg, asymmetrisch**

unmontiert	25.4
montiert	24.2.1

## Für z.B. Anwendungen "auf der Seite"

Trennsteg asymmetrisch, schafft definierten Abstand und Abstandshalter können entfallen.

\*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.

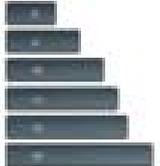

**Einsteckboden, rastbar**

unmontiert	2300.X
montiert	2310.X

## Horizontale Unterteilung


Rastet sicher an beiden Enden im Trennsteg, feste Breitenfixierung möglich. Als Einsteckboden für eine durchgängige Unterteilung oder als Fachboden für eine regalförmige Aufteilung in 1 Ebene einsetzbar.

\*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.



## Rastbare Einsteckböden - für die Standard Innenaufteilung

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
011	2300.11	2310.11	060	2300.60	2310.60	087	2300.87	2310.87
025	2300.25	2310.25	062	2300.62	2310.62	090	2300.90	2310.90
030	2300.30	2310.30	065	2300.65	2310.65	100	2300.100	2310.100
038	2300.38	2310.38	070	2300.70	2310.70	103	2300.103	2310.103
040	2300.40	2310.40	075	2300.75	2310.75	110	2300.110	2310.110
050	2300.50	2310.50	077	2300.77	2310.77	120	2300.120	2310.120
057	2300.57	2310.57	080	2300.80	2310.80	125	2300.125	2310.125

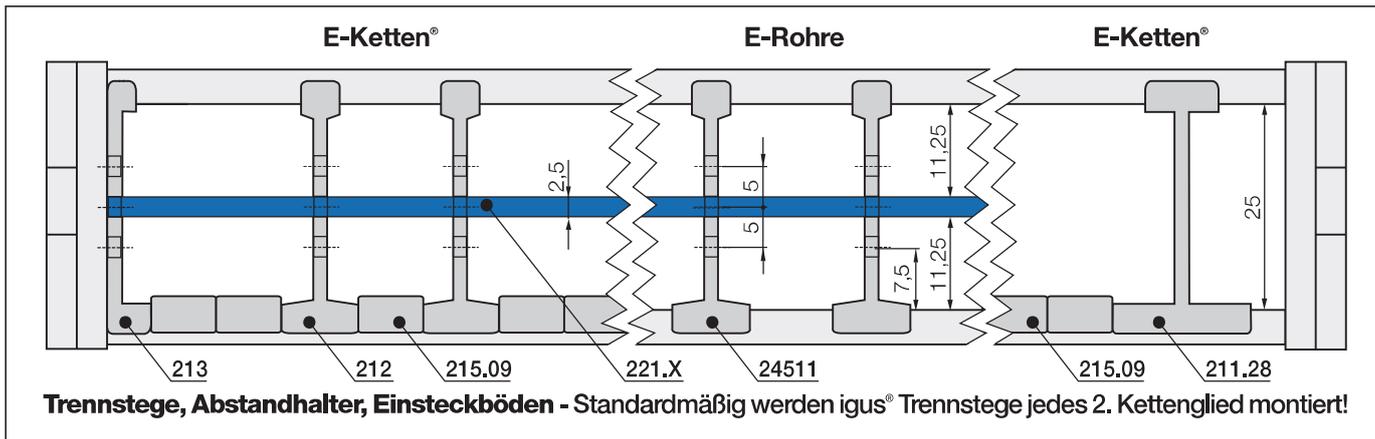

		<b>Trennstege, geschlitzt</b> <b>E-Ketten®</b> unmontiert <b>202</b> montiert <b>212</b>
--	--	---

### Trennstege geschlitzt 202 (nur für E-Ketten®)

Vertikale Unterteilung in E-Ketten®. Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden.

		<b>Trennstege, geschlitzt</b> <b>E-Rohre</b> unmontiert <b>24501</b> montiert <b>24511</b>
--	--	---

### Trennstege 24501 (nur für Rohre)

Vertikale Unterteilung in E-Rohren. Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden.

		<b>Trennstege, breiter Fuß*</b> <b>Fuß* - E-Ketten®</b> unmontiert <b>201.28</b> montiert <b>211.28</b>
--	--	--

### Trennstege breiter Fuß\* 201.28 (nur für E-Ketten®)

Wenn zwischen den Trennstegen ein breiter Abstand eingehalten werden soll oder sie in ihrer Position fixiert werden sollen, z.B. bei 90° Anwendungen. (\*Für Anwendungen "auf der Seite")

		<b>Seitenplatte</b> <b>E-Ketten®</b> unmontiert <b>203</b> montiert <b>213</b>
--	--	---

### Seitenplatte 203 (nur für E-Ketten®)

Seitenplatte zur Verwendung mit Einsteckböden 220.X und Trennstege geschlitzt 202.

		<b>Abstandhalter*</b> <b>E-Ketten®</b> unmontiert <b>205.09</b> montiert <b>215.09</b>
--	--	---

### Abstandhalter\* 205.09 (nur für E-Ketten®)

Trennstege können durch Abstandhalter in ihrer Position fixiert werden (nur im Innenradius auf den festen Öffnungstegsteg montierbar). (\*Für Anwendungen "auf der Seite")

		<b>Einsteckböden</b> <b>E-Ketten®/E-Rohre</b> unmontiert <b>220.X</b> montiert <b>221.X</b>
--	--	--

### Einsteckböden 220.X (E-Ketten® und E-Rohre)

Sinnvoll beim Einsatz von vielen dünnen Leitungen mit ähnlichen oder gleichen Durchmessern. Für eine durchgängige Unterteilung. Einsteckböden können im Höhenraster von 5 mm (in 3 Stufen) angeordnet werden.

## Einsteckböden

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
025	220.25	221.25	077	220.77	221.77	125	220.125	221.125
038	220.38	221.38	090	220.90	221.90			
057	220.57	221.57	103	220.103	221.103			