



Für folgende igus®-Serien

E2/000

- 1500
- 2500
- 2700

Komponenten - guidefast Set

- ❶ Rinnenprofil, 2 m
- ❷ Kunststoff Gleitschiene, 2 m, optional
- ❸ Clip, Art Nr. 908.467
(elektrisch leitender Clip: 911.301.CD)

Komponenten - Halterset


- Ⓐ Version 01 - kurzer Halter
- Ⓑ Version 02 - langer Halter
- Ⓒ Klemmblöcke, Art Nr. G9.2.10

Ba = e-ketten® Außenbreite

Bi = e-ketten® Innenbreite

ha = e-ketten® Außenhöhe

B_{Ri} = Rinnen-Innenbreite = $B_{Ri} = Ba + 4$

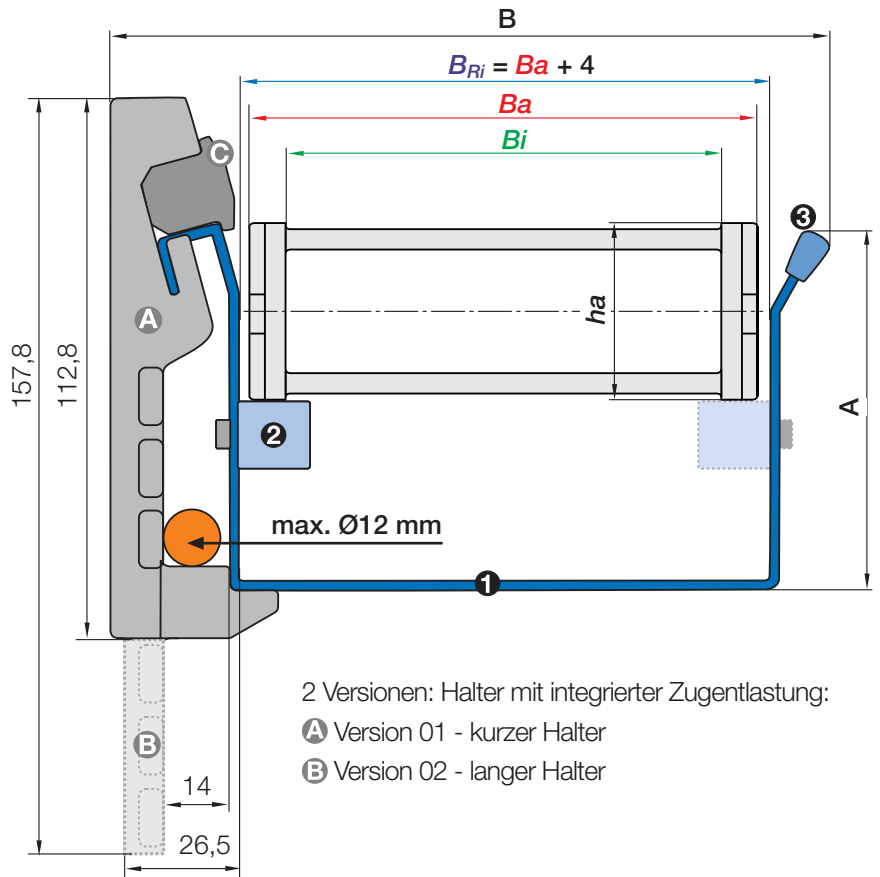

2 Versionen: Halter mit integrierter Zugentlastung:


- Ⓐ Version 01 - kurzer Halter
- Ⓑ Version 02 - langer Halter



2 Versionen: Halter mit integrierter Zugentlastung



Version 01 - kurzer Halter Art Nr. GF9.2.12 mit integrierter Zugentlastung, ± 5 mm vertikal justierbar
(elektrisch leitende Version: GF9.2.12.CD)

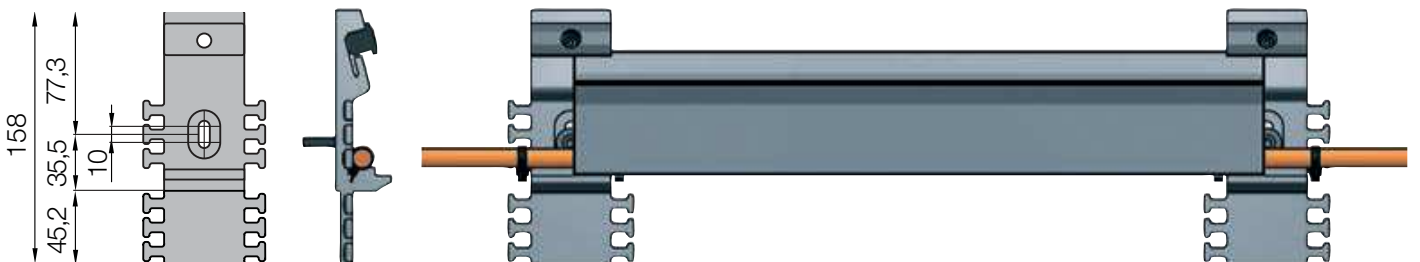

Version 02 - langer Halter Art Nr. GF9.2.11 mit integrierter Zugentlastung, ± 5 mm vertikal justierbar
(elektrisch leitende Version: GF9.2.11.CD)