


Einfach und kostengünstig - Steckrinne System SP

Die igus® Steckrinne ist ein einfach zu montierendes, platzsparendes, preisgünstiges Rinnensystem für Anwendungen bis 50 m Länge.

- Wesentlich schmaler als herkömmliche Rinne
- Leichte und schnelle Montage
- Fest eingestellte Innenbreite durch Distanzplatten
- Aufwendiges Einstellen des seitlichen Spiels entfällt
- Keine scharfen Metallkanten im Innenbereich, da durch Verbinder überdeckt
- Günstiger Preis durch einfachen Aufbau

Typische Industriezweige und Anwendungen

- Für einfache Anwendungen in beengtem Bauraum

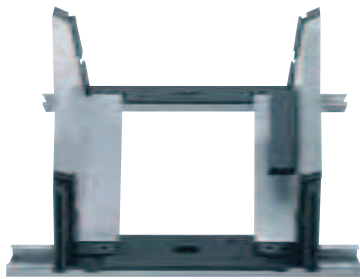Art. Nr. ohne Gleitschienen	Art. Nr. mit Gleitschienen	Für e-ketten* Serien	Außenhöhe H_{Ra} (mm)	Seite
 <p>Snap-in trough System SP Einfach und kostengünstig</p>				
91.930	91.931	10 ● B15/B15i ● 15/R15	55,5	1254
92.930	92.931	2500 ● 255	76,6	1255
93.930	93.931	3500	138,6	1256
95.930	95.931	2700	106,6	1257




Ab Lager lieferbar. Lieferzeit* 24h oder heute!

*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware (nach Prüfung technischer Machbarkeit)

Für folgende igus® Serien

- E2
- 10
- B15/B15i
- zipper
- 15/R15

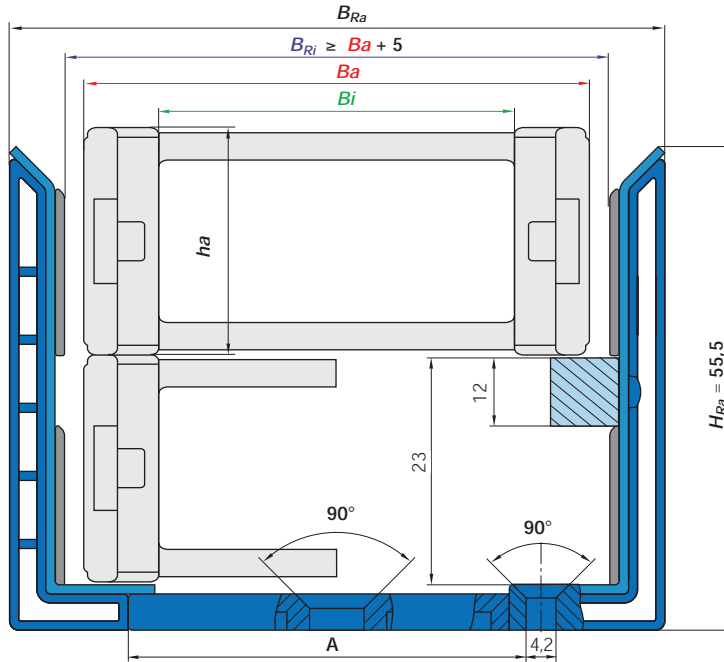

Einbaumaße

XXX	Maß A	B _{Ra}	B _{Ri}
015	21	46	29,6
025	31	56	39,6
038	43	68	51,6
050	55	80	63,6
05	71	96	79,6
06	88	113	96,6
07	108	133	116,6

xxx = Breitenindex

Steckrinne | Komponenten

Komponenten	Art. Nr.	Gewicht [kg]
Führungsrinnenset ohne Gleitschienen, 2 Seitenteile à 1 m	91.930	≈ 1,50
Führungsrinnenset mit Gleitschienen, 2 Seitenteile à 1 m	91.931	≈ 1,90
Gleitschienensatz, 2 Gleitschienen à 1 m	91.920	
Schraubensatz für Gleitschiene	91.921	
Montageset mit Distanzplatte	91.950.XXX	≈ 0,05
Montageset ohne Distanzplatte	91.950	≈ 0,03


Ergänzen Sie die Art. Nr. mit dem in der Tabelle angegebenen Breiten-Index **XXX**. Beispiel: 91.950.050

Bestellbeispiel Serie 15 für Ketteninnenbreite 50 mm.
Für 20 m Rinne werden folgende Teile benötigt:

10 m, Führungsrinnenset ohne Gleitschienen (5 x 2 m)	Art. Nr. 91.930
10 m, Führungsrinnenset mit Gleitschienen (5 x 2 m)	Art. Nr. 91.931
Montageset mit Distanzplatte (21x)	Art. Nr. 91.950.05

Für folgende igus® Serien

- E2/000
- 2500

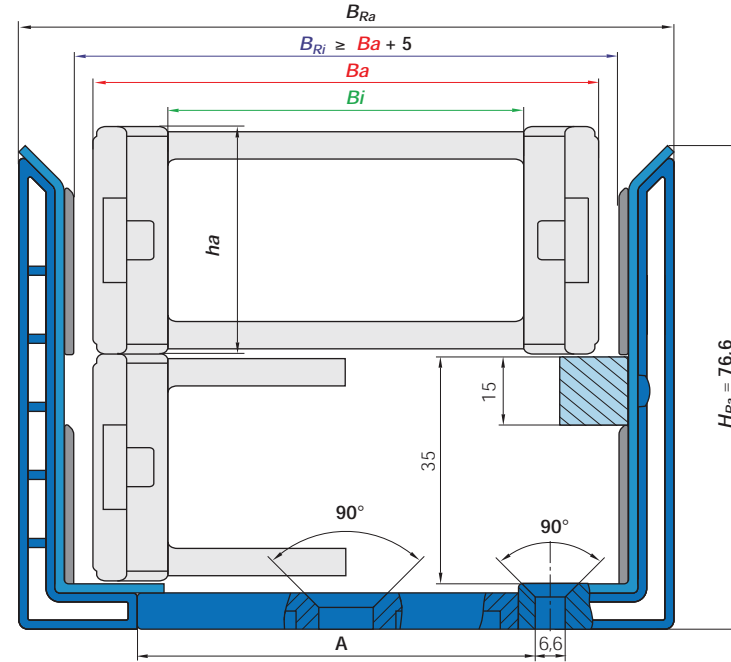

Steckrinne | Komponenten

Komponenten	Art. Nr.	Gewicht [kg]
Führungsrinnenset ohne Gleitschienen, 2 Seitenteile à 1 m	92.930	≈ 5,50
Führungsrinnenset mit Gleitschienen, 2 Seitenteile à 1 m	92.931	≈ 6,50
Gleitschienensatz, 2 Gleitschienen à 1 m	92.920	
Schraubensatz für Gleitschiene	92.921	
Montageset mit Distanzplatte	92.950.XXX	≈ 0,10
Montageset ohne Distanzplatte	92.950	≈ 0,08

Ergänzen Sie die Art. Nr. mit dem in der Tabelle angegebenen Breiten-Index **XXX**. Beispiel: 91.950.05

Einbaumaße

XXX	Maß A	B _{Ra}	B _{Ri}
02*	14	67	43
03	27	80	56
05	46	99	75
07	66	119	95
09	78	131	107
10	92	145	121
12	114	167	143

*Distanzplatte auf Anfrage

xxx = Breitenindex


Bestellbeispiel Serie 2500 für Ketteninnenbreite 50 mm.
Für 20 m Rinne werden folgende Teile benötigt:

10 m, Führungsrinnenset ohne Gleitschienen (5 x 2 m)	Art. Nr. 92.930
10 m, Führungsrinnenset mit Gleitschienen (5 x 2 m)	Art. Nr. 92.931
Montageset mit Distanzplatte (21x)	Art. Nr. 92.950.05

Für folgende igus® Serien

E2/000

● 3500

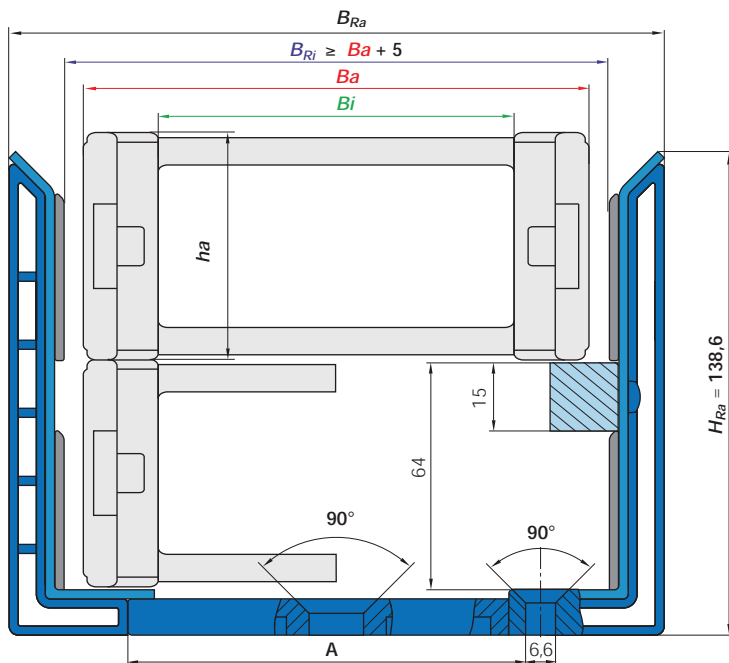

Einbaumaße

XXX	Maß A	B _{Ra}	B _{Ri}
050	40	102	74
075	65	127	99
100	90	152	124
115	105	167	139
125	115	177	149
150	140	202	174
175	165	227	199
200	190	252	224
225	215	277	249
250	240	302	274

xxx = Breitenindex

Steckrinne | Komponenten

Komponenten	Art. Nr.	Gewicht [kg]
Führungsrinnenset ohne Gleitschienen, 2 Seitenteile à 1 m	93.930	≈ 9,00
Führungsrinnenset mit Gleitschienen, 2 Seitenteile à 1 m	93.931	≈ 10,0
Gleitschienensatz, 2 Gleitschienen à 1 m	93.920	
Schraubensatz für Gleitschiene	93.921	
Montageset mit Distanzplatte	93.950.XXX	≈ 0,20
Montageset ohne Distanzplatte	93.950	≈ 0,16

Ergänzen Sie die Art. Nr. mit dem in der Tabelle angegebenen Breiten-Index **XXX**. Beispiel: 93.950.050



Bestellbeispiel Serie 3500 für Ketteninnenbreite 50 mm.
Für 20 m Rinne werden folgende Teile benötigt:


10 m, Führungsrinnenset ohne Gleitschienen (5 x 2 m)	Art. Nr. 93.930
10 m, Führungsrinnenset mit Gleitschienen (5 x 2 m)	Art. Nr. 93.931
Montageset mit Distanzplatte (21x)	Art. Nr. 93.950.050



Für folgende igus® Serien

E2/000

● 2700

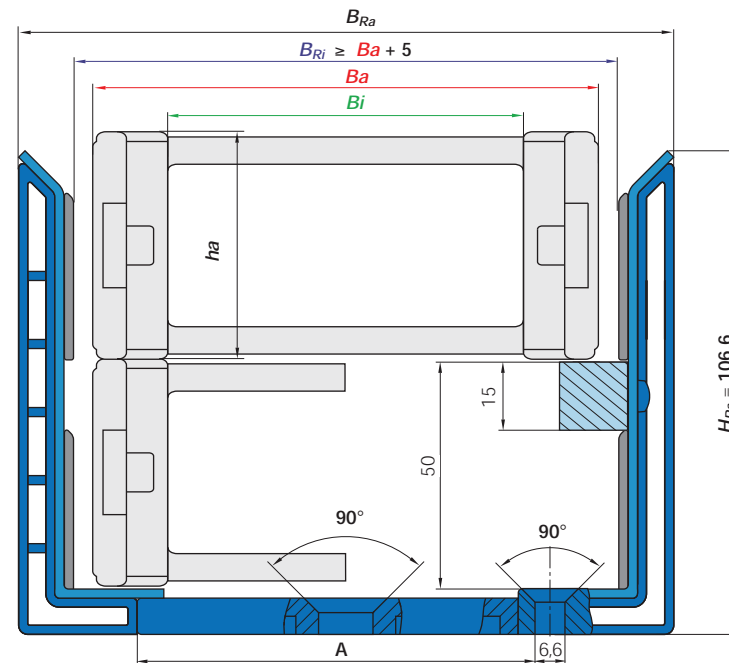

Steckrinne | Komponenten

Komponenten	Art. Nr.	Gewicht [kg]
Führungsrinnenset ohne Gleitschienen, 2 Seitenteile à 1 m	95.930	≈ 7,10
Führungsrinnenset mit Gleitschienen, 2 Seitenteile à 1 m	95.931	≈ 8,10
Gleitschienensatz, 2 Gleitschienen à 1 m	95.920	
Schraubensatz für Gleitschiene	95.921	
Montageset mit Distanzplatte	95.950.XXX	≈ 0,11
Montageset ohne Distanzplatte	95.950	≈ 0,13

Ergänzen Sie die Art. Nr. mit dem in der Tabelle angegebenen Breiten-Index **XXX**. Beispiel: 95.950.05

Einbaumaße

XXX	Maß A	B _{Ra}	B _{Ri}
05	40	94	70
06*	55	109	85
07	65	119	95
09*	80	134	110
10	90	144	120
12	115	169	145
15	140	194	170
17	165	229	195
20	190	244	220

*Distanzplatte auf Anfrage

xxx = Breitenindex



Bestellbeispiel Serie 2700 für Ketteninnenbreite 50 mm.
Für 20 m Rinne werden folgende Teile benötigt:

10 m, Führungsrinnenset ohne Gleitschienen (5 x 2 m)	Art. Nr. 95.930
10 m, Führungsrinnenset mit Gleitschienen (5 x 2 m)	Art. Nr. 95.931
Montageset mit Distanzplatte (21x)	Art. Nr. 93.950.05