 





Kunststoff - einteilig

- Einteiliges Anschlusselement - fester Sitz
- Korrosionsbeständig
- Vorkonfektionierbar
- Anschraubflächen innen/außen passend

Mitnehmer mit Bohrung
(Außenlasche) 0450...1(PZ)

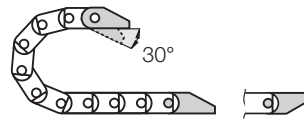


0450...2(PZ) Festpunkt
mit Bolzen (Innenlasche)

Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente ► Bestellbeispiel "vormontiert" unten

0450...1(PZ)
Mitnehmer

0450...2(PZ)
Festpunkt

Maße und Bestellvarianten

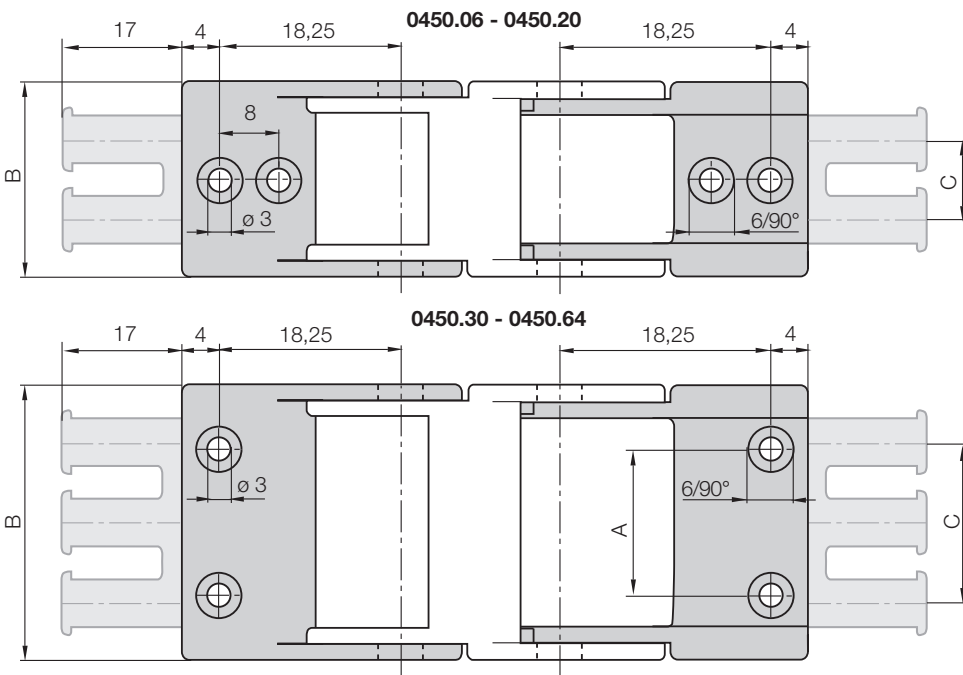

Für Kettentyp:	Art. Nr. Komplettsatz inkl. Kämmе	Art. Nr. Komplettsatz ohne Kämmе	Zähnezahl	Maß A [mm]	Maß B [mm]	Maß C [mm]
045.06. ►	0450.06. 12 PZ*	0450.06. 12 *	1	-	12	-
045.10. ►	0450.10. 12 PZ*	0450.10. 12	1	-	16	-
045.16. ►	0450.16. 12 PZ*	0450.16. 12	2	-	22	10
045.20. ►	0450.20. 12 PZ*	0450.20. 12	2	-	26	10
045.30. ►	0450.30. 12 PZ*	0450.30. 12	3	22	36	20
045.64. ►	0450.64. 12 PZ*	0450.64. 12 *	6	56	70	50

Für die vormontierte Variante bitte den Index A1...A4 anfügen z.B. 0450.20. 12 PZ A1

*Die Anschlusselemente sind auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 6-8 Wochen ab Auftragsingang.

Bestellbeispiel

0450. 10. 12 PZ A1



Komplettsatz für beide Enden:

0450. 10. 12 PZ (inkl. Kamm)

Bei Einzelteil-Bestellung:

0450. 10. 1 PZ (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit Bohrung

0450. 10. 2 PZ (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit Bolzen

Teil. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222



► Seite 5.9