 





Kunststoff - einteilig

- Einteiliges Anschlusselement - fester Sitz
- Korrosionsbeständig
- Vorkonfektionierbar
- Anschraubflächen innen/außen passend

Mitnehmer mit Bohrung
(Außenlasche) 050...1

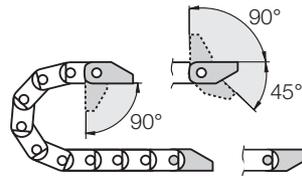


050...2 Festpunkt
mit Bolzen (Innenlasche)

Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente ► Bestellbeispiel "vormontiert" unten

050...1
Mitnehmer

050...2
Festpunkt

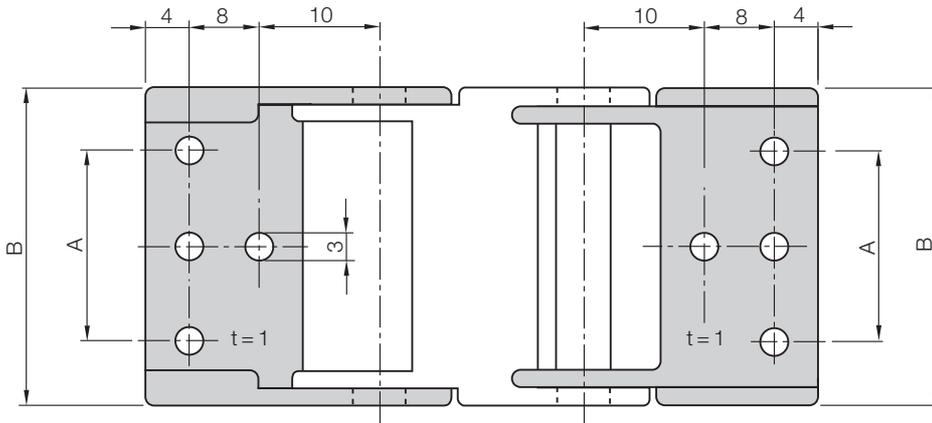

050.06.12 - 050.20.12: nur mittlere Bohrungen

050.30.12 - 050.64.12: nur äußere Bohrungen

| Für Kettentyp | Art. Nr. Komplettsatz | Maß A [mm] | Maß B [mm] |
|---------------|-----------------------|------------|------------|
| 05.06. ► | 050.06. 12 | - | 10,7 |
| 05.10. ► | 050.10. 12 | - | 14,7 |
| 05.16. ► | 050.16. 12 | - | 20,7 |
| 05.20. ► | 050.20. 12 | - | 24,7 |
| 05.30. ► | 050.30. 12 | 22 | 34,7 |
| 05.64. ► | 050.64. 12 | 56 | 68,7 |

Für die vormontierte Variante bitte den Index A1 ... A4 anfügen z.B. 050.20. 12 A1

Maße und Bestellvarianten

Bestellbeispiel

050. 20. 12 A1

A. bei vormontierten Varianten angeben

Komplettsatz = 12

Breiten-Index Anschlusselement für gewählten Kettentyp

Komplettsatz für beide Enden:

050. 20. 12

Bei Einzelteil-Bestellung:

050. 20. 1

Anschlusselement mit **Bohrung**

050. 20. 2

Anschlusselement mit **Bolzen**

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222



► Seite 5.9