


Bestellbeispiel

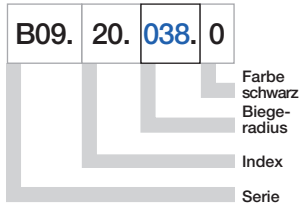

Serie B09 - im Außenradius aufklappbar

Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
B09.16.□.0	16	24,2	028 038 048		≈ 0,24
B09.20.□.0	20	28,2	028 038 048		≈ 0,25
B09.30.□.0	30	38,2	028 038 048		≈ 0,28
B09.40.□.0	40	48,2	028 038 048		≈ 0,31

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. B09.20.038.0
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 20 mm/Glied - Glieder/m = 50




Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
51147 Köln

Internet: www.igus.de
E-mail: info@igus.de


E2 micro | Serie B09 | Zubehör | Innenaufteilung

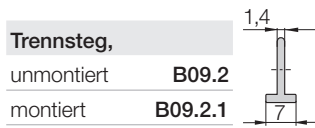

Variante 1 - Trennsteg



Trennsteg lassen sich an beliebiger Stelle im Kettenquerschnitt anordnen, um den Innenraum der E-Kette® zu unterteilen - Standardgemäß werden Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!

● Standard Unterteilung mit Trennsteg, geschlitzt B09.2.1, auch für Kombinationen mit Einsteckböden 111.X

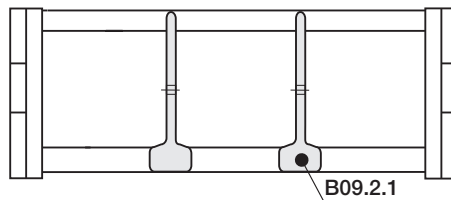

Variante 2 - Einsteckböden

 Werden benötigt beim Einsatz von vielen dünnen Leitungen mit ähnlichen oder gleichen Durchmessern

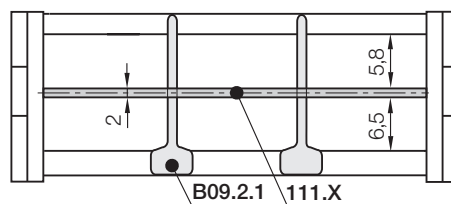

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
016	110.16	111.16
020	110.20	111.20

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
030	110.30	111.30
020	110.40	111.40