
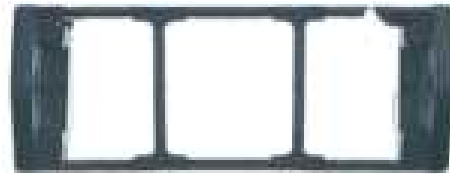


### Variante 1 - Trennsteg

 
Trennsteg lassen sich an beliebiger Stelle im Kettenquerschnitt anordnen, um den Innenraum der E-Kette® zu unterteilen - Standardgemäß werden Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!

- Standard Unterteilung mit **Trennsteg, geschlitzt 172B** (für B17.1 bis B17.4) oder, **Trennsteg, geschlitzt 174B** (für B17.5 bis B17.7) für Kombinationen mit **Einsteckboden 111.X**

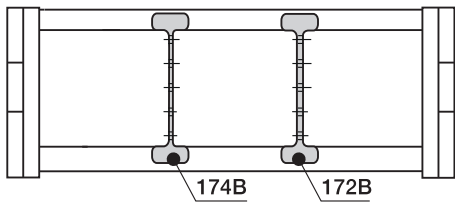

#### Trennsteg, geschlitzt für B17.1 bis B17.4


|            |      |
|------------|------|
| unmontiert | 171B |
| montiert   | 172B |



Standard

#### Trennsteg, geschlitzt für B17.5 bis B17.7


 
|            |      |
|------------|------|
| unmontiert | 173B |
| montiert   | 174B |



### Variante 2 - Einsteckböden

Werden benötigt beim Einsatz von vielen dünnen Leitungen mit ähnlichen oder gleichen Durchmessern

- **Seitenplatte 176BL/176BR** kombinierbar mit **Trennsteg, geschlitzt 172B** (B17.1-B17.4) und **Einsteckboden 111.X**. **Seitenplatte 178** kombinierbar mit **Trennsteg, geschlitzt 174B** (B17.5-B17.7) und **Einsteckboden 111.X**

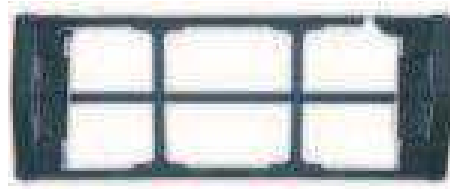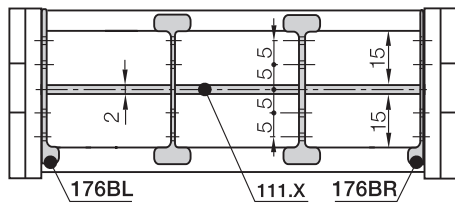


| Breite X [mm] | Art. Nr. unmontiert | Art. Nr. montiert |
|---------------|---------------------|-------------------|
| 015           | 110.15              | 111.15            |
| 025           | 110.25              | 111.25            |
| 038           | 110.38              | 111.38            |
| 050           | 110.50              | 111.50            |

| Breite X [mm] | Art. Nr. unmontiert | Art. Nr. montiert |
|---------------|---------------------|-------------------|
| 063           | 110.63              | 111.63            |
| 080           | 110.80              | 111.80            |
| 100           | 110.100             | 111.100           |


#### Seitenplatte links für B17.1 bis B17.4
 
|            |       |
|------------|-------|
| unmontiert | 175BL |
| montiert   | 176BL |




#### Seitenplatte rechts für B17.1 bis B17.4
 
|            |       |
|------------|-------|
| unmontiert | 175BR |
| montiert   | 176BR |




#### Seitenplatte für B17.5 bis B17.7
 
|            |     |
|------------|-----|
| unmontiert | 177 |
| montiert   | 178 |



#### Einsteckboden

 

E2 mini  
Innenhöhe: 32 mm

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222



► Seite 5.47