

Serie F17 - im Innenradius aufklappbar


Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
F17.015. <input type="text"/> .0	15	26	<input type="text" value="048"/>		≈ 0,52

Die Biegeradien     sind auf Anfrage lieferbar.

Lieferzeit: ca. 8-10 Wochen ab Auftragseingang.

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. F17.015.  .0  
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39 · Teilung = 30,5 mm/Glied - Glieder/m = 33

Bestellbeispiel

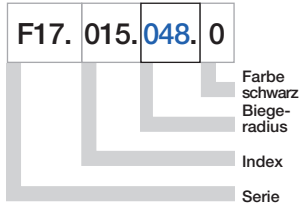


Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH  
51147 Köln

Internet: [www.igus.de](http://www.igus.de)  
E-mail: [info@igus.de](mailto:info@igus.de)

E2 mini | Serie F17 | Zubehör | Innenaufteilung


Trennsteg,	
unmontiert	R171
montiert	R172

 

Variante 1 - Trennstege



Trennstege lassen sich an beliebiger Stelle im Kettenquerschnitt anordnen, um den Innenraum der E-Kette® zu unterteilen - Standardgemäß werden Trennstege jedes 2. Kettenglied montiert!

- Standard Unterteilung mit Trennsteg, geschlitzt R172, auch für Kombinationen mit Einsteckböden 111.X

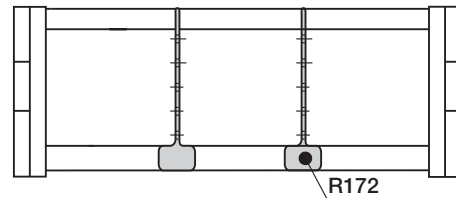

Variante 2 - Einsteckböden

 Werden benötigt beim Einsatz von vielen dünnen Leitungen mit ähnlichen oder gleichen Durchmessern

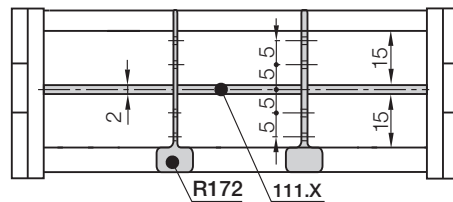

Breite	Art. Nr.	Art. Nr.
X [mm]	unmontiert	montiert
015	110.15	111.15