

Serie F17 - im Innenradius aufklappbar

Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
F17.015. <input type="text"/> .0	15	26	<input type="text" value="048"/>		≈ 0,52


Die Biegeradien sind auf Anfrage lieferbar.

Lieferzeit: ca. 8-10 Wochen ab Auftragseingang.

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. F17.015. .0
 0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39 · Teilung = 30,5 mm/Glied - Glieder/m = 33

Bestellbeispiel

F17.	015.	<input type="text" value="048"/> .	<input type="text" value="0"/>
------	------	------------------------------------	--------------------------------

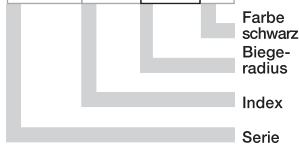


Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
 Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
 51147 Köln

Internet: www.igus.de
 E-mail: info@igus.de



E2 mini | Serie F17 | Zubehör | Innenaufteilung

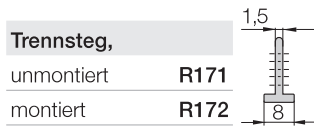

Variante 1 - Trennstege




Trennstege lassen sich an beliebiger Stelle im Kettenquerschnitt anordnen, um den Innenraum der E-Kette® zu unterteilen - Standardgemäß werden Trennstege jedes 2. Kettenglied montiert!

- Standard Unterteilung mit Trennsteg, geschlitz R172, auch für Kombinationen mit Einsteckböden 111.X

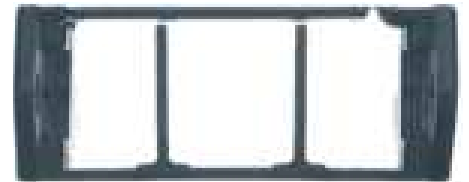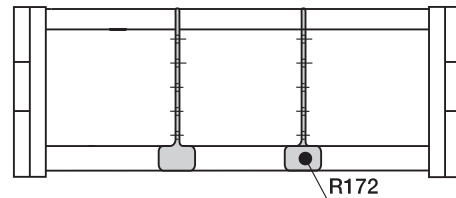

Variante 2 - Einsteckböden

 Werden benötigt beim Einsatz von vielen dünnen Leitungen mit ähnlichen oder gleichen Durchmessern

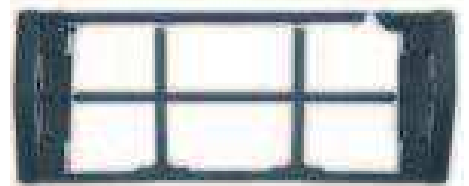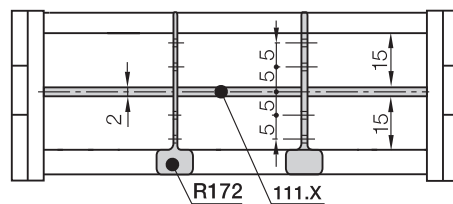

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
015	110.15	111.15