


E4.1 | Serie E4.42·H4.42·R4.42 | Zubehör

Innenaufteilung | Leitungslbensdauer erhöhen

Bisheriges Innenaufteilungs-Programm mit optionalen Elementen ► www.igus.de/E4.42

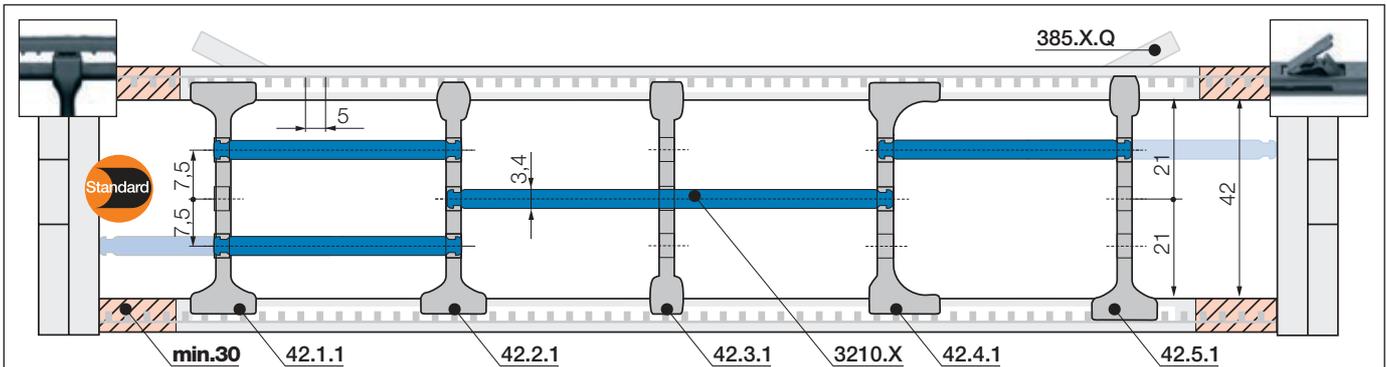

Hinweis: Bitte Mindestabstand zu den Seitenlaschen beachten! **e-rohr: 30 mm**
Standardmäßig werden igus® Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!

		Standard-Trennsteg, breiter Fuß unmontiert 42.1 montiert 42.1.1
		Trennsteg für Schnellöffnungssteg unmontiert 42.2 montiert 42.2.1
		Trennsteg, schmal unmontiert 42.3 montiert 42.3.1
		Trennsteg, asymmetrisch unmontiert 42.4 montiert 42.4.1
		Rasttrennsteg für Rastöffnungssteg unmontiert 42.5 montiert 42.5.1
		Fachboden, rastbar unmontiert 3200.X montiert 3210.X

Standard - für alle Einsatzzwecke

Trennsteg, breiter Fuß für maximale Haltekraft und sicheren Stand.

Schnellere Leitungsmontage

Trennsteg für den igus® Schnellöffnungssteg **385.X.Q**. Einseitig fester Sitz mit breitem Fuß, gegenüberliegende Seite schmal für eine leichte Leitungsmontage.

Für viele dünne Leitungen

Trennsteg mit schmalen Fuß für viele dünne Leitungen nebeneinander. Platzsparend in e-ketten®. Auch optional für Schnellöffnungsstege.

Für z.B. Anwendungen "auf der Seite"

Trennsteg asymmetrisch, schafft aufgrund der Bauweise einen definierten Abstand. Abstandshalter können entfallen.

Rastet sicher in fest definierten Schritten

Der Rasttrennsteg für den Rastöffnungssteg lässt sich exakt positionieren. Ideal für 90° gedrehte Anwendungen.

Horizontale Unterteilung


Rastet sicher an beiden Enden im Trennsteg, feste Breitenfixierung möglich. Als Einsteckboden für eine durchgängige Unterteilung oder als Fachboden für eine regalförmige Aufteilung einsetzbar.

Fachböden

Breite = X [mm]



X [mm]	unmontiert	montiert	X [mm]	unmontiert	montiert	X [mm]	unmontiert	montiert
050	3200.050	3210.050	125	3200.125	3210.125	225	3200.225	3210.225
075	3200.075	3210.075	150	3200.150	3210.150	250	3200.250	3210.250
100	3200.100	3210.100	175	3200.175	3210.175			
115	3200.115	3210.115	200	3200.200	3210.200			

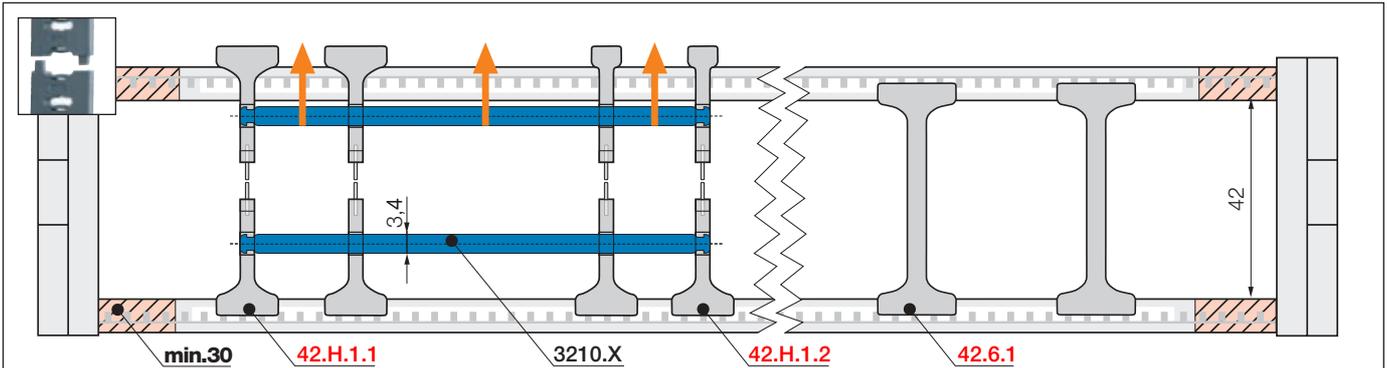

Hinweis: Bitte Mindestabstand zu den Seitenlaschen beachten! **e-rohr: 30 mm**
Standardmäßig werden igus® Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!

		<p>Teilbarer Trennsteg, breiter Fuß/Kopf</p> <p>unmontiert 42.H.1 montiert 42.H.1.1</p>
		<p>Teilbarer Trennsteg, schmaler Kopf</p> <p>unmontiert 42.H.2 montiert 42.H.2.1</p>
		<p>Klemmrasttrennsteg, rastbar</p> <p>unmontiert 42.6 montiert 42.6.1</p>

Teilbare Trennsteg

Um einfacher und effektiver die e-ketten® zu befüllen, können diese Trennsteg in der Mitte geteilt werden. Dadurch ist ein schnelles Befüllen mit Leitungen auch für "mittlere" Kammern "von oben" möglich. Schnelle Montage und universell nachrüstbar. 2 Varianten mit breitem oder mit schmalen Kopf verfügbar.

Für erhöhte Haltekraft

Klemmrasttrennsteg für höhere Öffnungskräfte bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder großen Hydraulikschläuchen. Sie können genau positioniert werden und verrasten dann absolut verliersicher.



igus® E4.1 in einer Erdbohrmaschine. Stehend eingebaut, trotz der starken Vibrationen. Dank Kunststoff, keine verlierbaren Teile wie Nieten oder Schrauben