


Variante 2 | Zwischenböden

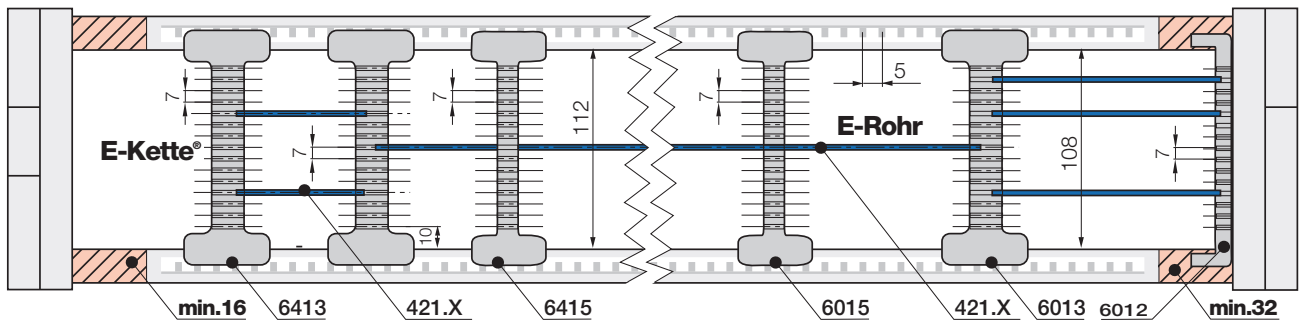

Hinweis: Bitte Mindestabstand zu den Seitenlaschen beachten! **E-Rohr: 32 mm** | **E-Kette: 16 mm**
Standardmäßig werden igus® Trennstege jedes 2. Kettenglied montiert!

		Höhenschlitzsteg, offen E-Ketten® unmontiert 6405 montiert 6415
		Höhenschlitzsteg, offen E-Rohre unmontiert 6005 montiert 6005
		Teilungssteg E-Ketten® unmontiert 6403 montiert 6413
		Teilungssteg E-Rohre unmontiert 6003 montiert 6013
		E-Ketten® / E-Rohre E-Ketten® unmontiert 6002 montiert 6012
		Zwischenboden unmontiert 420.X montiert 421.X

Höhenschlitzsteg 6405

(nur für E-Ketten®, einseitig offen)

Schnelle Montage - Nachträglicher Einbau in bestehende Aufteilung ohne Demontage möglich (oberste und unterste Raststufe nicht mit Zwischenboden belegbar)

Höhenschlitzsteg 6005

(nur für E-Rohre, einseitig offen)

Erfüllt die gleichen Funktionen wie der Höhenschlitzsteg 6405 im E-Rohr 1608

Teilungsstege 6403 (nur für E-Ketten®)

Für eine regalförmige Aufteilung mit Zwischenböden 420.X im Höhenraster von 7 mm (in 15 Stufen).

Teilungssteg 6003 (nur für E-Rohre)

Erfüllt die gleichen Funktionen wie der Teilungsstege 6403 im E-Rohr 1608

Seitenplatte 6002 (E-Ketten®/E-Rohre)

wie Teilungsstege. Ermöglicht eine regalförmige Aufteilung bis an die Seitenlaschen. Kein Mindestseitenabstand nötig!

Zwischenboden 420.X

Für eine horizontale Unterteilung. Zwischenböden können im Höhenraster von 7 mm (in 15 Stufen) verschiedener Breite angeordnet werden - siehe untenstehende Tabelle.

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
018	420.18	421.18	033	420.33	421.33	075	420.75	421.75	150	420.150	421.150
023	420.23	421.23	043	420.43	421.43	088	420.88	421.88	175	420.175	421.175
025	420.25	421.25	050	420.50	421.50	100	420.100	421.100	187	420.187	421.187
028	420.28	421.28	062	420.62	421.62	125	420.125	421.125	200	420.200	421.200