



E-Rohre | Beidseitig aufklappbar | Serie **R4.32** geschlossen

Art. Nr. geschlossen	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	R4.32 [kg/m]
R4.32. 05. R.0*	50	73	2,450
R4.32. 07. R.0	75	98	2,570
R4.32. 10. R.0	100	123	2,650
R4.32. 11. R.0	108	131	2,760
R4.32. 12. R.0	125	148	2,850
R4.32. 15. R.0	150	173	3,010

Art. Nr. geschlossen	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	R4.32 [kg/m]
R4.32. 17. R.0	168	191	3,210
R4.32. 20. R.0	200	223	3,410
R4.32. 25. R.0	250	273	3,860
R4.32. 30. R.0	300	323	4,250

 
 
 
*Deckel herausnehmbar, nicht schwenkbar

Lieferbare Biegeradien *R* [mm] 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 300

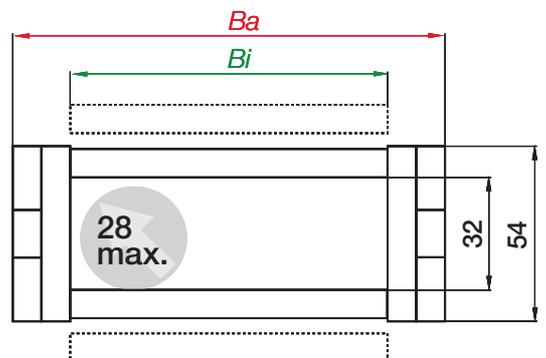
Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (*R*) ergänzen z.B. R4.32.30.300.0

Wann nehme ich geschlossene E-Rohre: ● Guter Schutz der Leitungen gegen Verschmutzungen aller Art ● Beidseitig zu öffnen: Im Innenradius können die Böden an beliebiger Stelle entnommen werden, im Außenradius kann der Deckel zusätzlich aufgeklappt werden ● Optional HT-Version, Schutz gegen heiße Späne bis 850°C

 **Bestellschlüssel für alle Typen**

- E4 .32. 30. 300. 0 Vollstegige E-Kette®
 - H4 .32. 30. 300. 0 Halbsteigige E-Kette®
 - R4 .32. 30. 300. 0 Geschlossenes E-Rohr
-  Standard Farbe schwarz
 -  Biegeradius *R*
 -  Breiten-Index (abhängig von *Bi*)
 -  Innenhöhe
 -  Serie / Bauform

Dimensionierung



-  E4.32.30.300.0 = Vollstegige E-Kette® mit *Bi* 300 mm Innenbreite und einem *R* 300 mm Radius, Farbe schwarz
 - H4.32.30.300.0 = Halbsteigige E-Kette® mit *Bi* 300 mm Innenbreite und einem *R* 300 mm Radius, Farbe schwarz
 - R4.32.30.300.0 = Geschlossenes E-Rohr mit *Bi* 300 mm Innenbreite und einem *R* 300 mm Radius, Farbe schwarz
- Weitere Bestellbeispiele mit Varianten und Konfiguration ► Seite 7.58

 **Standard E-Rohre inkl. Zubehör ab Lager lieferbar. Lieferzeit 24h oder heute.***
*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware