

Beim Einsatz von vielen Leitungen mit unterschiedlichen Durchmesser - E-Ketten® und E-Rohre lassen sich sowohl vertikal als auch horizontal unterteilen

Variante 2: Zwischenböden

● Seitenplatten 386, Teilungsstege 388 und Zwischenböden 386.X bilden das Grundraster eines Regalsystems. Im Höhenraster von 7 mm können in 5 Stufen **Zwischenböden** verschiedener Breite angeordnet werden

Seitenplatte für E-Ketten® und E-Rohre	
unmontiert	386
montiert	387

Teilungssteg für E-Ketten® und E-Rohre	
unmontiert	388
montiert	389

Höhenschlitzsteg für E-Ketten® und E-Rohre	
unmontiert	391
montiert	392

Höhenschlitzsteg, offen für E-Ketten® und E-Rohre	
unmontiert	397
montiert	398

● Für eine sehr fein unterteilte Lösung werden **Höhenschlitzstege 391** eingesetzt. Diese können jedoch nicht nachträglich in eine bestehende Aufteilung ohne Demontage der Innenaufteilung integriert werden

● **Nachträglich** läßt sich der einseitig **offene Höhenschlitzsteg 397** in bestehende Innenaufteilungen ohne Demontage der bestehenden Innenaufteilung integrieren. Bei Einbau der offenen Höhenschlitzstege kann die oberste und unterste Raststufe nicht mit einem Zwischenboden belegt werden

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
018	386.18	387.18
023	386.23	387.23
025	386.25	387.25
028	386.28	387.28
033	386.33	387.33
043	386.43	387.43
050	386.50	387.50
054	386.54	387.54
062	386.62	387.62

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
075	386.75	387.75
087	386.87	387.87
100	386.100	387.100
108	386.108	387.108
125	386.125	387.125
150	386.150	387.150
175	386.175	387.175
200	386.200	387.200
208	386.208	387.208




Seitenplatte 386




Teilungssteg 388



Höhenschlitzsteg 391

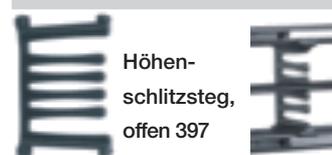


Höhenschlitzsteg, offen 397

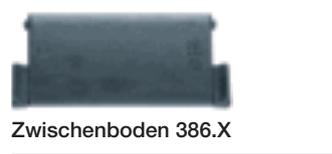

Zwischenboden 386.X

Zwischenboden

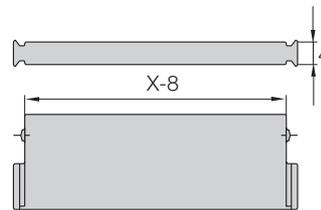

System E4/4
Innenhöhe: 42 mm

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

