



Kein Mindestabstand zu den Seitenlaschen notwendig.  
Standardmäßig werden igus® Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!

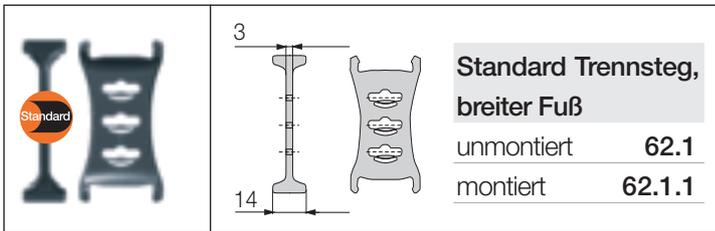

**Standard - für alle Einsatzzwecke**


Trennsteg, breiter Fuß für maximale Haltekraft und sicheren Stand in E-Ketten®.

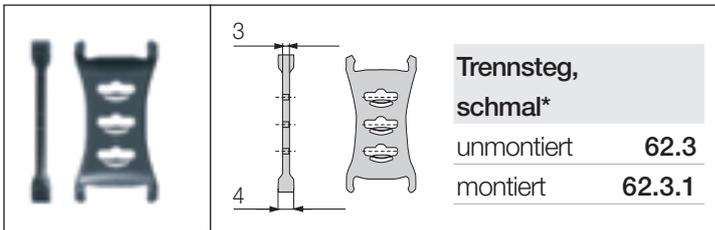

**Für viele dünne Leitungen**

Trennsteg mit schmalen Fuß für viele dünne Leitungen nebeneinander. Platzsparend, sicherer Stand - für E-Ketten®. Auch optional für Schnellöffnungsstege.


\*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.

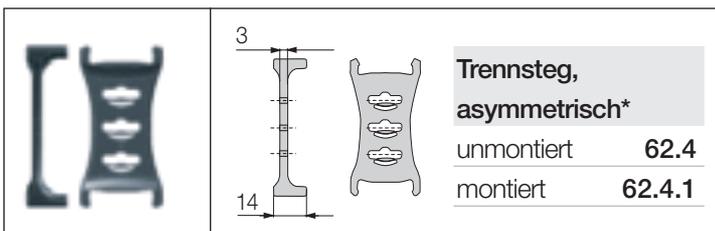


**Für z.B. Anwendungen "auf der Seite"**

Trennsteg asymmetrisch, schafft definierten Abstand und Abstandshalter können entfallen. Für E-Ketten®.

\*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.

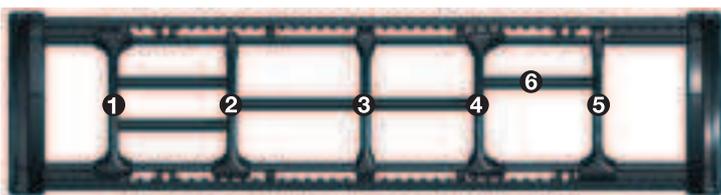

- ① Standard Trennsteg, breiter Fuß - Art. Nr. 62.1
- ② Trennsteg für Schnellöffnungsstege - Art. Nr. 62.2
- ③ Trennsteg, schmal - Art. Nr. 62.3
- ④ Trennsteg, asymmetrisch - Art. Nr. 62.4
- ⑤ Rasttrennsteg - Art. Nr. 62.5
- ⑥ Einsteckboden, rastbar - Art. Nr. 3200.XX

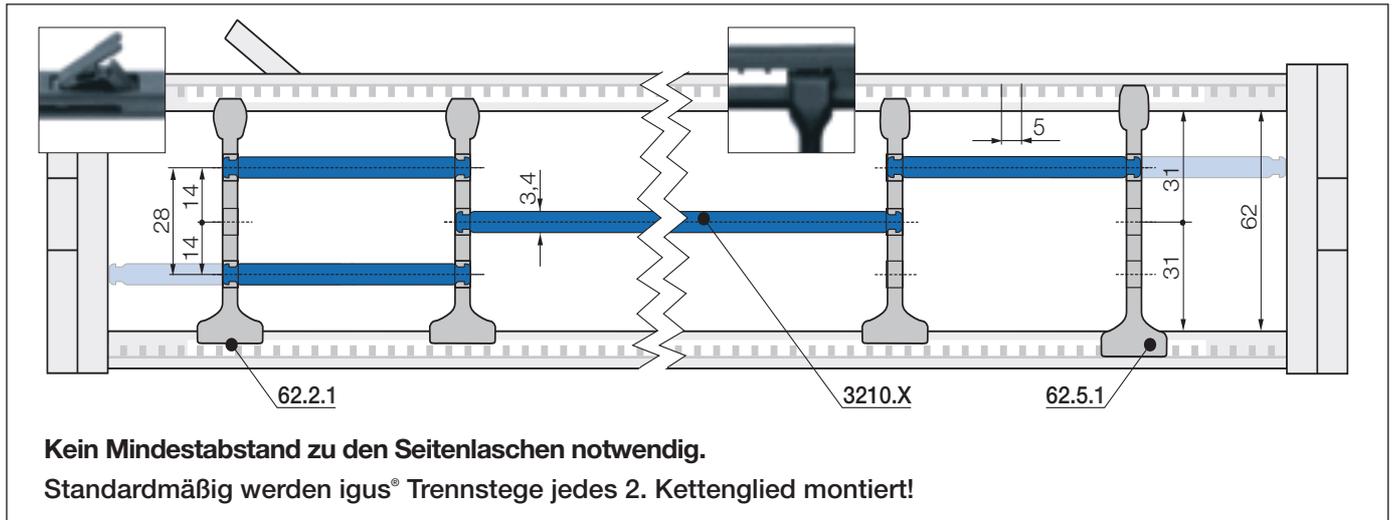

**Trennsteg für Schnellöffnungssteg\***

unmontiert	<b>62.2</b>
montiert	<b>62.2.1</b>

**Schnellere Leitungsmontage**

Trennsteg für igus® Schnellöffnungssteg 385.X.Q. Einseitig fester Sitz mit breitem Fuß, gegenüberliegende Seite schmal für leichte Leitungsmontage (leicht klemmend).

**Rasttrennsteg für Rastöffnungssteg\***

unmontiert	<b>62.5</b>
montiert	<b>62.5.1</b>

**Rastet sicher in 5 mm Schritten**

Rasttrennsteg für den Rastöffnungssteg mit Skalierung. Lässt sich exakt positionieren. Für E-Ketten®. Ideal für 90° gedrehte Anwendungen.

\*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.

**Einsteckboden, rastbar**

unmontiert	<b>3200.X</b>
montiert	<b>3210.X</b>

**Horizontale Unterteilung**


Rastet sicher an beiden Enden im Trennsteg, feste Breitenfixierung möglich. Als Einsteckboden für eine durchgängige Unterteilung oder als Fachboden für eine regalförmige Aufteilung in 3 Ebenen einsetzbar.




**Rastbare Einsteckböden - für die Standard Innenaufteilung**

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
050	3200.050	3210.050	125	3200.125	3210.125	225	3200.225	3210.225
075	3200.075	3210.075	150	3200.150	3210.150	250	3200.250	3210.250
100	3200.100	3210.100	175	3200.175	3210.175			
115	3200.115	3210.115	200	3200.200	3210.200			


**Variante 1** | Trennstege und Abstandhalter\* (\*Für Anwendungen "auf der Seite")

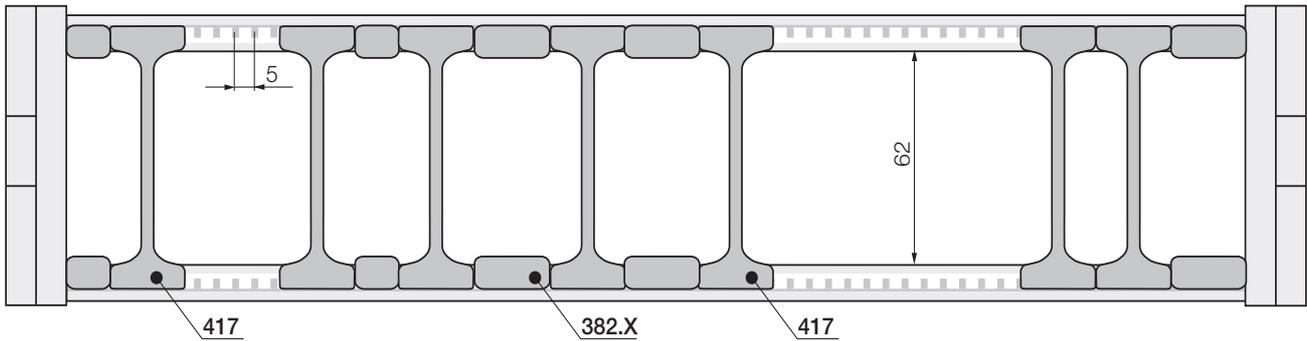

**Kein Mindestabstand zu den Seitenlaschen notwendig.**  
Standardmäßig werden igus® Trennstege jedes 2. Kettenglied montiert!

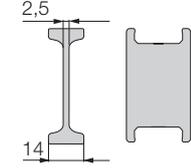 		<b>Trennsteg E-Ketten®</b>	
		unmontiert	<b>407</b>
		montiert	<b>417</b>

		<b>Abstandhalter* E-Ketten®</b>	
		unmontiert	<b>381.XX</b>
		montiert	<b>382.XX</b>

 **Trennsteg 407**

Zur vertikalen Unterteilung . Bietet durch seinen breiten Fuß sicheres Standvermögen, auch bei dicken Leitungen und Schläuchen.

**Abstandhalter\* 381.XX**

Trennstege können durch Abstandhalter in ihrer Position fixiert werden. Um eine Reduzierung der Innenhöhe um 2 mm zu vermeiden, können sie auch von außen auf den Öffnungssteg montiert werden (nicht bei langen Verfahrenwegen).

**XX = Breite Abstandhalter** (Wählbar 10, 15, 20 mm).

**Zwischenböden**

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
018	<b>386.18</b>	<b>387.18</b>	050	<b>386.50</b>	<b>387.50</b>	108	<b>386.108</b>	<b>387.108</b>
023	<b>386.23</b>	<b>387.23</b>	054	<b>386.54</b>	<b>387.54</b>	125	<b>386.125</b>	<b>387.125</b>
025	<b>386.25</b>	<b>387.25</b>	062	<b>386.62</b>	<b>387.62</b>	150	<b>386.150</b>	<b>387.150</b>
028	<b>386.28</b>	<b>387.28</b>	075	<b>386.75</b>	<b>387.75</b>	175	<b>386.175</b>	<b>387.175</b>
033	<b>386.33</b>	<b>387.33</b>	087	<b>386.87</b>	<b>387.87</b>	200	<b>386.200</b>	<b>387.200</b>
043	<b>386.43</b>	<b>387.43</b>	100	<b>386.100</b>	<b>387.100</b>	208	<b>386.208</b>	<b>387.208</b>