





Kunststoff - starr

- Einteiliges Anschlusselement - fester Sitz
- Korrosionsbeständig
- Vorkonfektionierbar
- Anschraubflächen innen/außen passend
- Mit Zugentlastungskamm und ohne Zugentlastungskamm lieferbar

Mitnehmer mit Bohrung (Außenlasche) 117...1P(Z)

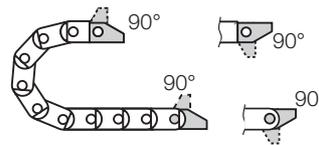


 117...2P(Z) Festpunkt mit Bolzen (Innenlasche)




Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente ► Bestellbeispiel "vormontiert" unten

117...1P(Z) Mitnehmer

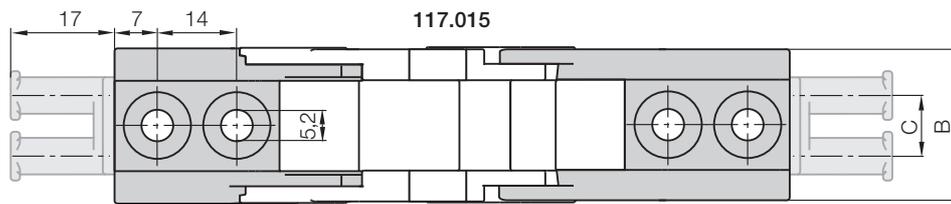

117...2P(Z) Festpunkt

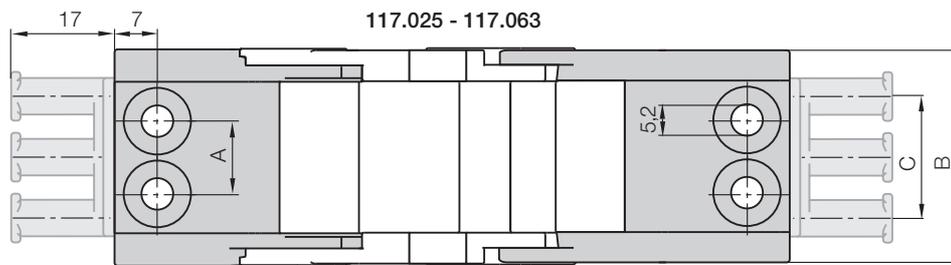

Für Kettentyp	Art. Nr. Komplettsatz inkl. Käbme	Art. Nr. Komplettsatz ohne Käbme	Zähnezahl	Maß A [mm]	Maß B [mm]	Maß C [mm]
R7.015.	► 117.015. 12 Z	117.015. 12	2	-	25,7	10
R7.025.	► 117.025. 12 Z	117.025. 12	3	12	35,7	20
R7.063.	► 117.063. 12 Z	117.063. 12	6	48	73,7	50

Für die vormontierte Variante bitte den Index A1...A4 anfügen z.B. 117.015. 12 PZ A1

Maße und Bestellvarianten

Zugentlastung am Mitnehmer und/oder Festpunkt möglich!

Bestellbeispiel

117. 015. 12 PZ A1

- A.. bei vormontierten Varianten angeben
- Mit montierten Zugentlastungskäbmen
- Komplettsatz = 12
- Breiten-Index
- Anschlusselement für gewählten Kettentyp

Komplettsatz für beide Enden:

117. 015. 12 PZ (inkl. Käbme)


Bei Einzelteil-Bestellung:

117. 015. 1 PZ (inkl. Käbme)

Anschlusselement mit **Bohrung**

117. 015. 2 PZ (inkl. Käbme)

Anschlusselement mit **Bolzen**

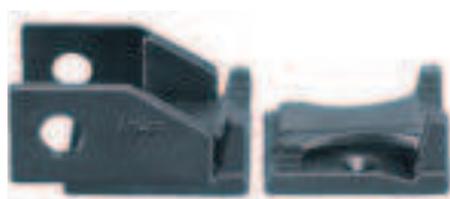

Quicksnap - Die komplette Einheit mit der Hand lösbar, lieferbar auf Anfrage



Quickfix - Mit Dübel für schnelle Montage, lieferbar auf Anfrage

Weitere Anschlussvarianten

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

