


3.1.3.5 lifgo® linear Zahnstangenschutz & Endplatte • Maßblatt

Dieser Zahnstangenschutz ist nicht für den Einsatz im Schweißbereich geeignet. Die Endplatte dient zur Befestigung des Zahnstangenschutzes an der lifgo® linear-Zahnstange.

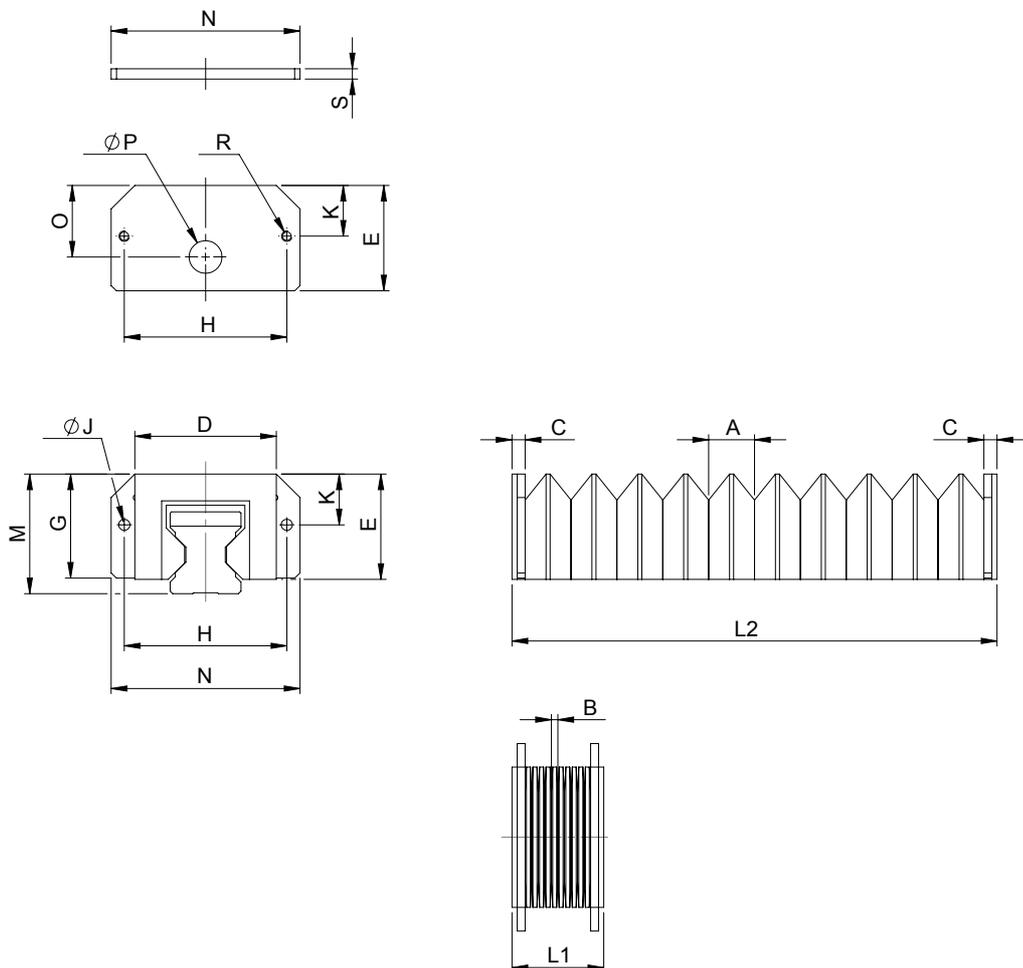



Prüfen Sie, ob die Betriebsbedingungen einen Zahnstangenschutz erfordern.
Dieser Zahnstangenschutz ist **nicht für den Einsatz im Schweißbereich geeignet**.
Er wird mit zwei Halteplatten und Schrauben geliefert.

Der Zahnstangenschutz ist silikonfrei.

Der Artikelnummer stets die Faltenzahl „F = _ _ _“ anhängen!

lifgo® linear Zahnstangenschutz		Einheit	5.0	5.1	5.3
Hub pro Falte	A	mm	17,5	17,5	27,5
	B	mm	2,5	2,5	2,5
	(A – B)	mm	15	15	25
	C	mm	5	5	5
Anzahl Falten	D	mm	50	54	92
	E	mm	36,5	40,5	66,5
	F	Stück	nach Kundenangabe		
	G	mm	36	40	66
	H	mm	58	62	100
	J	mm	∅ 4,3 √ 8,5 x 90°	∅ 4,3 √ 8,5 x 90°	∅ 4,3 √ 8,5 x 90°
	K	mm	18,5	19,5	23,5
Hub	L	mm	$L = L2 - L1 = F \times (A - B)$		
	L1	mm	$L1 = 2 \times C + F \times B$		
	L2	mm	$L2 = 2 \times C + F \times A$		
	M	mm	40	46	71,5
	N	mm	68	72	112
O	mm	24	27,5	45	
P	mm	∅ 10,5	∅ 12,5	∅ 20,5	
R	mm	M4	M4	M4	
S	mm	4	4	4	

Artikelnummer	5.0	5.1	5.3
lifgo® linear Zahnstangenschutz	500 125	500 126	500 127
lifgo® linear Endplatte	500 540	500 542	500 544