

标准型气缸/单杆双作用 MJ2系列 (Φ10~Φ16)

行程/磁性开关选择

| 缸径 (mm) | 标准行程(mm) | 磁性开关 | 安装码 (环带安装) |
|------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 10 | 15、30、45、60、75、100、125、150 | SW-T2H | BM-MJ2-10 |
| 16 | 15、30、45、60、75、100、125、150、175、200 | SW-T2H | BM-MJ2-16 |

*每1mm的中间行程都可以制作;

*超出标准行程の場合, 请与本公司联系。

订货举例

磁性开关: SW-T2H 代表线长为1m的磁性开关。单位/条;

固定码: BM-MJ2-16 代表16缸径的磁性开关安装码;


气缸: MDJ2B16-45 代表缸径为16, 行程为45mm, 带磁环的基本型气缸;

气缓冲机构

| 缸径(mm) | 有效缓冲长度(mm) | 可吸收动能 J |
|--------|------------|---------|
| 16 | 9.4 | 0.18J |


外形尺寸图(MM)

M□J2B10, 16

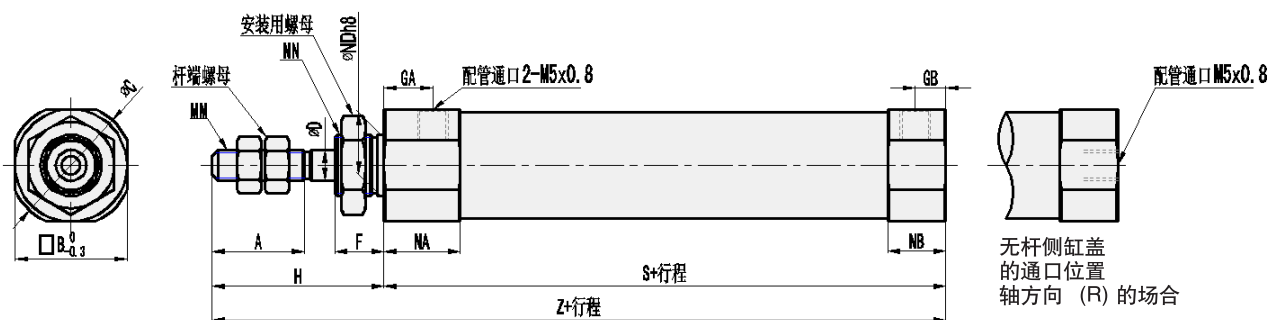

| 缸径 | A | B | C | D | F | GA | GB | H | MM | NA | NB | NDh8 | NN | S | T | Z |
|----|----|------|----|---|---|----|----|----|--------|------|-----|--------------------|---------|----|---|----|
| 10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4×0.7 | 12.5 | 9.5 | 8 ^{-0.1} | M8×1.0 | 46 | — | 74 |
| 16 | 15 | 18.3 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5×0.8 | 12.5 | 9.5 | 10 ^{-0.1} | M10×1.0 | 47 | — | 75 |

M□J2B16 - 行程A

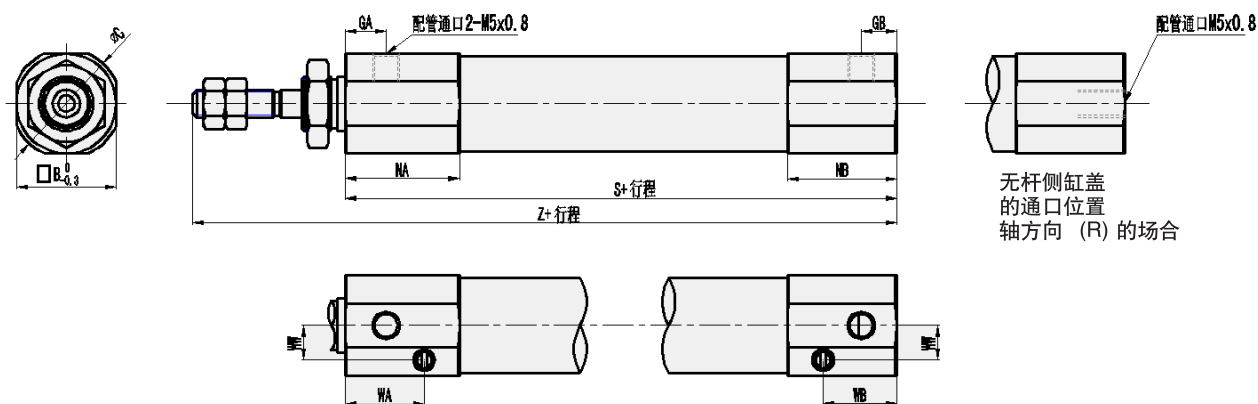


(mm)

| 缸径 | B | C | GA | GB | NA | NB | WA | WB | WW | S | Z |
|----|------|----|-----|-----|----|----|------|------|-----|----|----|
| 16 | 18.3 | 20 | 7.5 | 6.5 | 21 | 20 | 14.5 | 13.5 | 6.3 | 66 | 94 |

标准型气缸/单杆双作用 MJ2系列 (Φ10~Φ16)


外形尺寸图 (MM)

M□J2D 10, 16

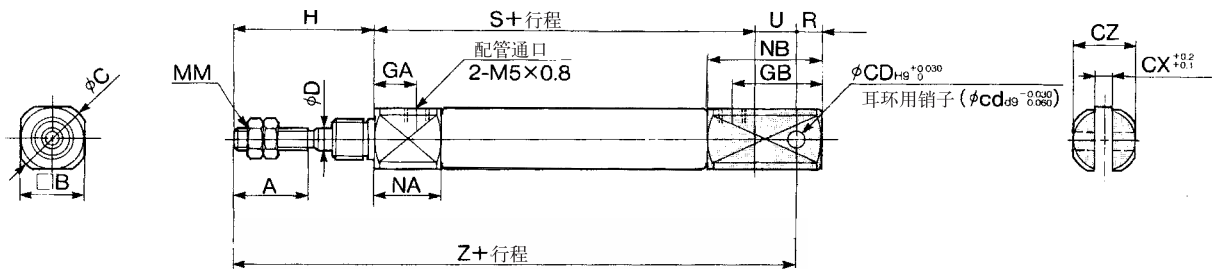

| 缸径(mm) | A | B | C | CD(cd) | CX | CZ | D | GA | GB | H | MM | NA | NB | R | S | U | Z |
|--------|----|------|----|--------|-----|------|---|----|----|----|--------|------|------|---|----|----|----|
| 10 | 15 | 12 | 14 | 3.3 | 3.2 | 12 | 4 | 8 | 18 | 28 | M4X0.7 | 12.5 | 22.5 | 5 | 46 | 8 | 82 |
| 16 | 15 | 18.3 | 20 | 5 | 6.5 | 18.3 | 5 | 8 | 23 | 28 | M5X0.8 | 12.5 | 27.5 | 8 | 47 | 10 | 85 |

 双耳环用销子



| 适合缸径 (mm) | 双耳环用销子 | | | | | | | 含 C 形 卡环 |
|--------------|---------|--------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-------------|
| | 零件号 | Dd9 | od | L | ℓ | m | t | |
| 10 | CD-J010 | 3.3^{-0.03}/_{-0.06} | 2.55 | 15.2 | 12.2 | 1 | 0.5 | ETW-2.5 |
| 16 | CD-J016 | 5^{-0.03}/_{-0.06} | 4.05 | 22.7 | 18.3 | 1.5 | 0.7 | ETW-4 |

订单举例:

磁性开关: SW-T2HL 代表线长为 3m 的磁性开关。单位/条;

固定码: BM-MJ2-16 代表 16 缸径的磁性开关安装码;

气缸: MDJ2D16-45 代表缸径为 16, 行程为 45mm 带磁环的双耳环型气缸, 此订购码仅代表气缸, 安装用的销子需按上表零件号选取订购;

销子: CD-J010 代表 1 个 10 缸径双耳环型用销子含 2 个 ETW-2.5 卡环。