


# KWL 8. Bogen, vertikal, oval, 45° – BVSO

Elbow, vertical, oval, 45° / Coude, vertical, ovale 45°

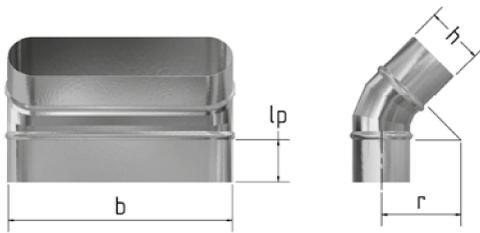

► Inhalt KWL

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.




Artikel auch einzeln erhältlich. VPE-Rabatt auf Anfrage.  
Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt (Hauptkatalog) bzw. Information/Anhang.

KWL 8. Bogen vertikal, oval, 45° – BVSO							
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Radius r mm	Oberfläche A <sub>i</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Einzelpreis €	Vepackungs- einheit VPE Stück/VPE
50	195	40	85	0,070	0,33	24,80	9
	260	40	85	0,088	0,42	29,30	6
80	320	60	145	0,181	1,06	28,55	7
100	350	60	145	0,198	1,17	36,85	5

# KWL 8. Bogen, vertikal, oval, 30° – BVSO

Elbow, vertical, oval, 30° / Coude, vertical, ovale 30°

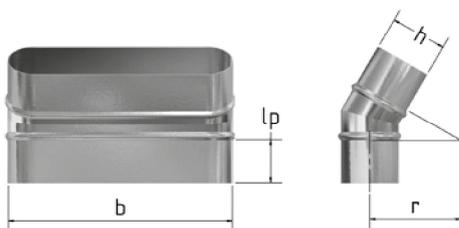

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.



Artikel auch einzeln erhältlich. VPE-Rabatt auf Anfrage.  
Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt (Hauptkatalog) bzw. Information/Anhang.

KWL 8. Bogen vertikal, oval, 30° – BVSO							
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Radius r mm	Oberfläche A <sub>i</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Einzelpreis €	Vepackungs- einheit VPE Stück/VPE
50	195	40	125	0,071	0,34	21,05	9
	260	40	125	0,091	0,43	23,15	6
80	320	60	220	0,181	1,06	24,55	7
100	350	60	220	0,198	1,17	32,35	5