

# BS-Anker

## Anwendung


- Seilschlaufentransportanker zum Heben von Betonelementen
- Stirnseitiger oder flächiger Einbau im Bauteil
- Teil der Schlaufe ragt im eingebauten Zustand aus dem Bauteil heraus und kann nach der Verwendung abgetrennt werden
- Direktes Anschlagen mittels Kranhaken möglich
- Zum Anschlagen bei vertieftem Bauteil den entsprechenden BS-Haken verwenden
- Für einen optimalen Umlenkungsradius des Seils, mithilfe eines passenden BS-Spüllings anschlagen

## Ihre Vorteile

- Einfacher Einbau ohne Befestigungszubehör möglich
- Hohe Tragfähigkeiten (von der Bauteilgeometrie abhängig)
- Sonderlösungen für sehr hohe Bauteilgewichte
- Eindeutige Typenkennung durch farbcodierten Kennzeichnungsring
- Kostengünstige Transportankerlösung

## Bauteilempfehlung

- FT-Wand   
  Stütze/stabförmiges Bauteil   
  Decke/Platte  
 TT-Decke   
  Fundament   
  Balken/Binder/Unterzug

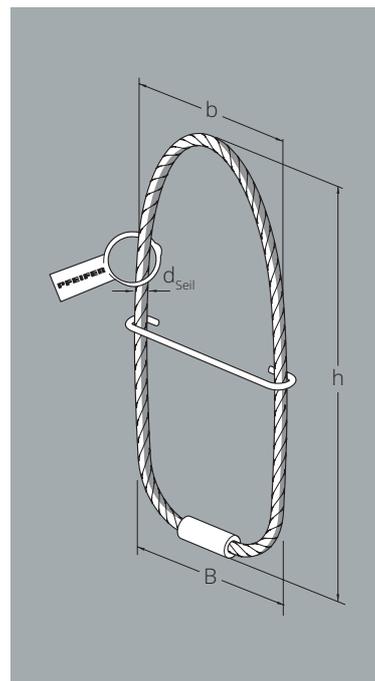

## BS-Anker – Stahlseil verzinkt

Bestell-Nr.	Typ	Farb- codierung Tragkraft- anhänger	Maße				Ladungs- träger [Stück]	Verp.- Einheit [Stück]	Gewicht ca. [kg/Stk.]	Preis [EUR/Stk.]
			h [mm]	B [mm]	b [mm]	d <sub>Seil</sub> <sup>1)</sup> [mm]				
117669	BS-ZN-0,8	Reinweiß	205	95	85	6	3000	50	0,08	1,98
117675	BS-ZN-1,2	Feuerrot	230	100	90	7	2500	50	0,12	2,42
117685	BS-ZN-1,6	Hellrosa	250	130	125	8	2000	25	0,17	2,46
117693	BS-ZN-2,0	Weißgrün	300	135	125	9	1500	20	0,27	3,30
117702	BS-ZN-2,5	Anthrazitgrau	325	140	125	10	1200	20	0,30	3,40
117715	BS-ZN-4,0	Smaragdgrün	370	165	145	12	700	10	0,50	4,90
117731	BS-ZN-5,2	Currygelb	380	180	145	14	500	10	0,73	6,90
117740	BS-ZN-6,3	Lichtblau	425	235	200	16	300	1	1,10	9,60
117751	BS-ZN-8,0	Silbergrau	480	235	235	18	200	1	1,60	13,30
117759	BS-ZN-10,0	Bordeauxviolett	535	260	235	20	150	1	2,10	19,80
117767	BS-ZN-12,5	Schwefelgelb	590	280	245	22	130	1	2,72	24,45
117778	BS-ZN-16,0	Blaulila	670	325	300	26	80	1	4,50	37,00
117786	BS-ZN-20,0	Gelbgrau	750	380	345	28	50	1	5,90	54,40
117793	BS-ZN-25,0	Lehmbraun	850	400	380	32	40	1	8,40	68,00
117798	BS-ZN-28,0	Universal Silber	680	360	262	32	50	1	8,03	105,00
117805	BS-ZN-32,0	Universal Silber	770	400	332	36	40	1	10,04	106,50
117811	BS-ZN-37,0	Universal Silber	950	440	380	36	30	1	12,70	140,50
117816	BS-ZN-42,0	Universal Silber	1000	480	418	40	25	1	14,00	230,00
117822	BS-ZN-47,0	Universal Silber	1100	520	438	44	20	1	21,20	249,50
117827	BS-ZN-52,0	Universal Silber	1200	520	456	44	10	1	23,00	296,00
117833	BS-ZN-57,0	Universal Silber	1350	600	500	48	10	1	30,75	314,00
135160	BS-ZN-65,0	Universal Silber	1450	690	600	46	10	1	36,01	373,00
135161	BS-ZN-75,0	Universal Silber	1530	760	700	50	10	1	46,02	458,00
135162	BS-ZN-85,0	Universal Silber	1680	850	760	52	10	1	55,06	491,00
135163	BS-ZN-99,0	Universal Silber	1800	900	800	56	10	1	67,58	auf Anfrage

<sup>1)</sup> Die angegebenen Seildurchmesser sind Richtwerte, die je nach Seilkonstruktion variieren können

<sup>2)</sup> Die CE-Zertifizierung gilt für die Größen 0,8–32,0 und 65,0