



花键 法兰型

code
9天发货

选型指南

举例	型号	L	左端形状	右端形状
Code	左端	右端	d	
标准	HJF	N	N	25-800
定制	HJF	A	B	25-800- B10 - N10

Code	精度等级	螺母数量	材质	硬度	使用温度
HJF	普通级	1	SUJ2	60HRC	80°
HJ2F	普通级	2			
HJFH	高精度级	1			
HJ2FH	高精度级	2			

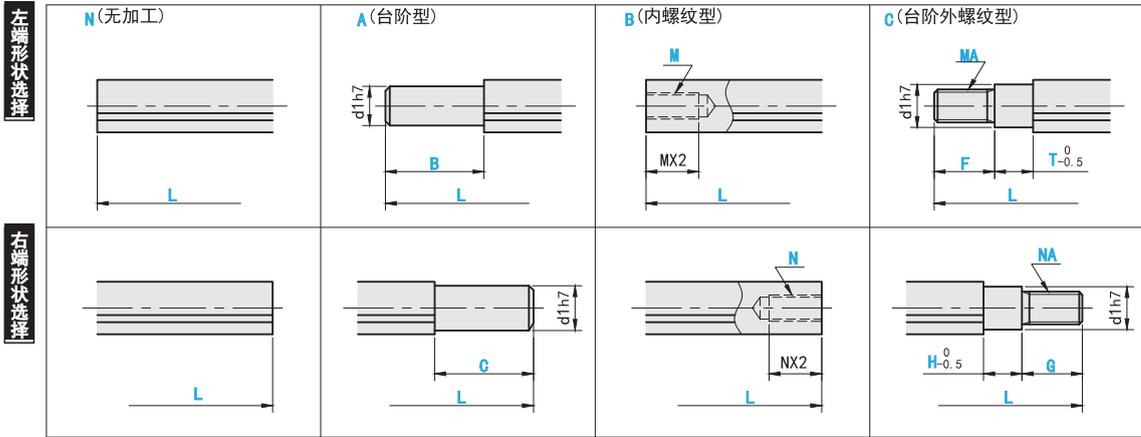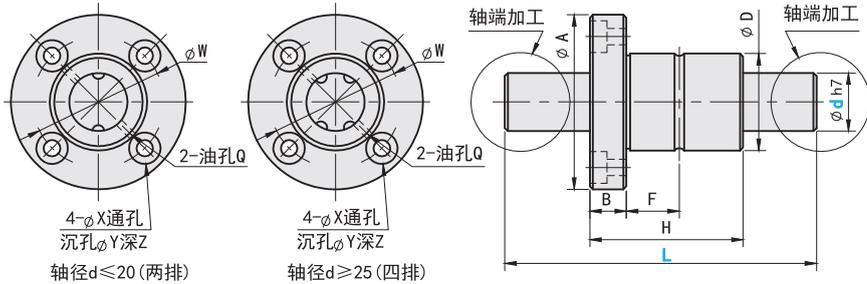

Code	型号		公称直径 d	各种形状必选 L	形状A选择 B·C	形状B选择 M·N	形状C选择			d1		
	轴端形状选择 左端	轴端形状选择 右端					F·G	T·H	MA·NA			
HJF HJ2F (双螺母) HJFH HJ2FH (双螺母)	N (轴端不加工)	N (轴端不加工)	6	50~500	-	3	-	-	-	-		
			8	50~500						3 4	-	
			10	50~800						3 4 5	-	
			13	50~800						4 5 6 8	-	
			16	50~1000						5 6 8 10	-	
			20	60~1400						6 8 10 12	6 8 10 12	15
			25	60~1500						6 8 10 12	8 10 12 16 20	20
			30	70~1500						8 10 12 16	8 10 12 16 20 24	25
40	90~2000	10 12 16 20	10 12 16 20 24 30	30								
50	150~2500	10 12 16 20	10 12 16 20 24 30	35								

Code	公称直径 d	花键轴承套								滚珠列	基本额定负载		基本额定扭矩		容许静力矩		重量	
		D	H	A	B	F	Q	W	X+Y+Z		C (kgf)	Co (kgf)	Cf (kgf·m)	CoF (kgf·m)	Ma1 (kgf·m)	Ma2 (kgf·m)	螺母 (g)	花键轴 (kg/m)
HJF HJ2F (双螺母) HJFH HJ2FH (双螺母)	6	14	25	30	8	7.5	1	22	3.4*6.5*4.5	2	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	36.7	0.22
	8	16	27	32	8	7.5	1.5	24	3.4*6.5*4.5	2	137	225	0.60	0.99	0.39	3.82	47	0.39
	10	21	33	42	9	10.5	1.5	32	4.5*8*4	2	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	100	0.60
	13	24	36	44	9	11	1.5	33	4.5*8*4.5	2	396	540	2.89	3.94	1.50	12.46	117	1.03
	16	31	50	51	10	18	2	40	4.5*8*6	2	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	226	1.56
	20	35	56	58	10	18	2	45	5.5*9.5*5.4	2	724	1109	7.90	12.09	5.53	38.00	303	2.44
	25	42	71	65	13	26.5	3	52	5.5*9.5*8	4	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	458	3.8
	30	47	80	75	13	30	3	60	6.6*11*8	4	1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	633	5.49
	40	64	100	100	18	36	4	82	9*14*12	4	2972	4033	105.37	176.05	36.59	246.34	1430	9.69
	50	80	125	124	20	46.5	4	102	11*17.5*12	4	4086	5615	179.89	304.35	51.58	428.72	2756	15.19

直线运动部品

单轴机械手

直线模组

单轴组件

手动组件

防尘罩

导向轴

导向轴
支座

固定环

直线轴承

直线轴承
组件

微型
滚珠衬套

无油衬套
及组件

直线导轨

导轨配件

滚珠丝杠

丝杠支座

梯形丝杠
及支座

位置
显示器

抽屉导轨

线性滑轨

花键