


树脂联轴器 / 弹簧式联轴器 止动螺丝固定型

code
5天发货

选型指南

标准	举例	型号	d1	d2
	Code	No.		
	CP48P	15	6	6

■树脂联轴器

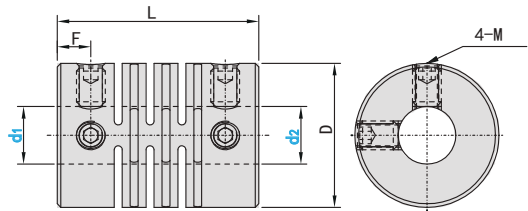


型号		d1, d2轴径	D	L	F	M
Code	No.					
CP48P	15	6	15	21	3.5	M3

No.	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m²)	静态扭转刚度 (N·m/rad)	容许安装偏差		重量 (g)
						径向 (mm)	角向 (°)	
15	0.2	0.12	5000	1x10 ⁻⁷	12	0.2	2	4

■弹簧式联轴器



Code	材质	表面处理	附件
标准孔			
CP45Z	锌合金	本色阳极	内六角止动螺丝

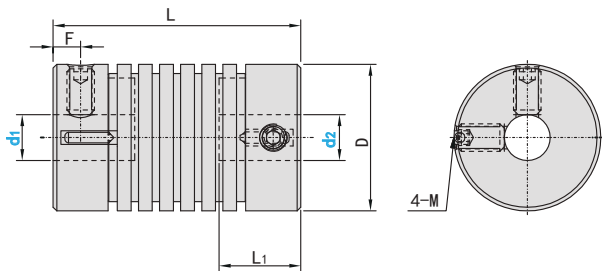

注：选型时，d1 ≤ d2

型号		d1, d2轴径	D	L	L1	F	M
Code	No.						
CP45Z	16	5 6 6.35 7 8 9 10	16	27	8.5	3	M3
	16L	5 6 6.35 7 8 9 10	16	35	12.5	3.5	M4
	26	6 6.35 7 8 9 10 11 12 12.7 14	26	50	17	4.5	M5

注：惯性力矩和重量按最大孔径计算

No.	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m²)	静态扭转刚度 (N·m/rad)	容许安装偏差			重量 (g)
						径向 (mm)	轴向 (mm)	角向 (°)	
16	0.7	0.5	3000	1.02x10 ⁻⁶	0.17	1	±1	8	30
16L	1.7	0.5				1			70
26	4	1.5				1.2			130