

小型传送带用链条·接头

code
7天发货

选型指南

标准	链条	型号	节数	型号	No.
		Code	No. 公称型号	链条接头	
		LT11D 50 B	- 862	LTP15A	- 40
				LTP15B	- 40

●1条的节数

型号		1条的节数
Code	No.	
LT11D(单侧型)	40	240(周长3048mm)
	50	192(周长3048mm)
LT11E(双侧型)	60	160(周长3048mm)
	80	120(周长3048mm)


◆材质: 钢

■小型传送带用链条




●带附件单侧型


LT11D□□A(全链节带附件)

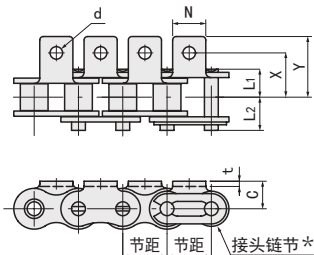

LT11D□□B(每2节带附件)

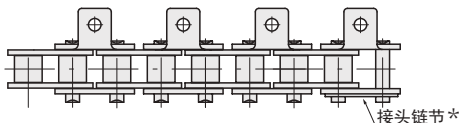


LT11D□□C(每4节带附件)

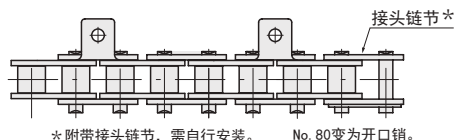


* 附带接头链节, 需自行安装。 No. 80变为开口销。

●带附件双侧型


LT11E□□A(全链节带附件)

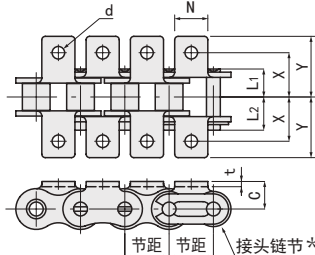

LT11E□□B(每2节带附件)

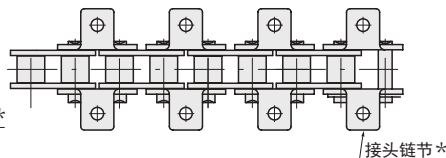

LT11E□□C(每4节带附件)

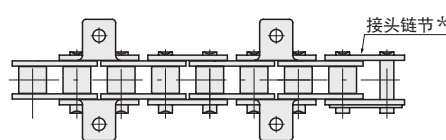

Code	型号		节数	节距	销		板 t	附件					容许最大张力 kN(kgf)
	No.	公称型号			L ₁	L ₂		C	X	Y	N	d	
LT11D(单侧型)	40	A(全链节) B(每2节)	4~	12.7	8.07	9.48	1.5	7.9	12.7	17.4	9.5	3.6	2.74(280)
	50		4~	15.875	10.17	11.63	2	10.3	15.9	22.3	12.7	5.2	4.40(450)
LT11E(双侧型)	60	C(每4节)	4~	19.05	12.7	14.2	2.4	11.9	19.05	27.2	15.9	5.2	6.27(640)
	80		4~	25.4	16.15	19.25	3.2	15.9	25.4	35.2	19.1	6.8	10.68(1090)

注: 请指定全链节带附件型和每2节带附件型的节数为2的倍数, 指定每4节带附件型的节数为4的倍数。

■小型传送带用链条接头

●单侧型

LTP15A



●双侧型

LTP15B



◆材质: 钢

Code	No.
LTP15A (单侧型)	40
	50
LTP15B (双侧型)	60
	80

传
送
部
品

输送机

同步带轮

免键
同步带轮

同步惰轮

同步带

链轮链条

滚轮

传送类
零件

平皮带

平皮带
滑轮

圆皮带

圆皮带
滑轮