

旋钮柱塞 中精度 · 细牙螺纹型

code
5天发货

定位零件

选型指南


| | | |
|----|-------|----|
| 举例 | 型号 | |
| | Code | M |
| 标准 | ZS54A | 10 |

| 螺纹 | Code | | 旋钮 材质 | 主体 | | 销 | | | 弹簧 材质 | (锁紧螺帽) | |
|----------|--------|--------|---------------|-------|--------------|--------|----------|--------------|----------|--------|----------|
| | 复位型 | 自锁型 | | 材质 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | | 材质 | 表面处理 |
| 细牙 螺纹 | ZS54A | ZS55A | 尼龙6 (黑色亚光) | SUM23 | 四氧化三铁 保护膜 | S45C | 50~60HRC | 四氧化三铁 保护膜 | SWP-B | — | — |
| | ZS54AE | ZS55AE | | — | — | S45C | — | — | | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
| | ZS54S | ZS55S | SUS303 | — | — | SUS303 | — | 无电镀锌镍 | SUS304 | — | — |
| | ZS54SE | ZS55SE | | — | — | — | — | — | | SUS303 | — |



●复位型

●自锁型

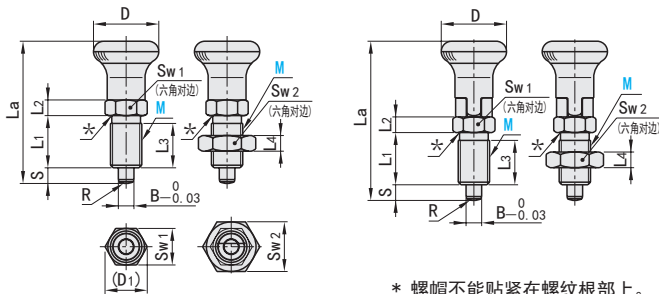

* 螺帽不能贴紧在螺纹根部上。

| 型号 | Code | M | 螺距 (细牙) | D | D ₁ | B | S | R | La | | L ₁ | L ₂ | L ₃ | L ₄ | Sw ₁ | Sw ₂ | 负载 (N) | | | |
|-------|--------|----|------------|----|----------------|---|---|---|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----|---------------|----|
| | | | | | | | | | 复位型 | 自锁型 | | | | | | | ZS54A · ZS55A | | ZS54S · ZS55S | |
| (复位型) | ZS54A | 10 | 1 | 21 | 13.8 | 5 | 5 | 5 | 45 | 51 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 7 | 17 | 6 | 15 |
| | ZS54AE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ZS54S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ZS54SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (自锁型) | ZS55A | 12 | 1.5 | 25 | 16.2 | 6 | 6 | 6 | 54.5 | 61 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 19 | 9.1 | 24 | 9 | 21 |
| | ZS55AE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ZS55S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ZS55SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ZS55S | 16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 8 | 8 | 8 | 69 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 11 | 30 | 10 | 26 |
| | ZS55SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

kgf = N × 0.101972

缓冲器

手动滑台

千分尺
旋钮

简易
调整组件

柱塞

肘夹

夹紧组件

定位导向
零件

精密
定位销

定位销
衬套