

挡块 沉孔带螺纹型




定位零件

选型指南

标准	举例	型号	-	H	-	T	
		Code	A				
		DW47CB	30	-	30	-	10



Code	材质	硬度	表面处理
沉孔带螺纹型			
DW47CB	相当于 S45C	-	四氧化三铁保护膜
DW47CN		-	无电镀镍
DW47CBH		40HRC~	四氧化三铁保护膜
DW47CNH		40HRC~	无电镀镍

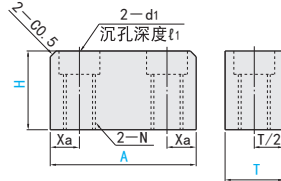

型号	选择A	H 指定单位5mm	T	Xa	d1	l1	N
DW47CB	20 30 40 50	10~40	10	5	8	4.6	M5
DW47CN	30 40 50 60	15~50	15	7	9.5	5.6	M6
DW47CBH	30 40 50 60 70 80	20~50	20	8	11	6.6	M8
DW47CNH	40 50 60 70 80 90 100	30~50	30	10	14	9.1	M10

缓冲器

手动滑台

千分尺
旋钮

简易
调整组件

柱塞

肘夹

夹紧组件

定位导向
零件

精密
定位销

定位销
衬套