

触摸屏悬臂支架 样式BA




选型指南

举例	型号	A	B	P	Q	面板/孔尺寸
	Code No.	ZJBA 4460	-A500	-B800	-P200	-Q120
标准						

连接件		连接管		面板盒		面板
材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	材质
铸铝	喷塑	铝合金	本色阳极	铝合金	本色阳极	不锈钢

注：面板盒可按图定做

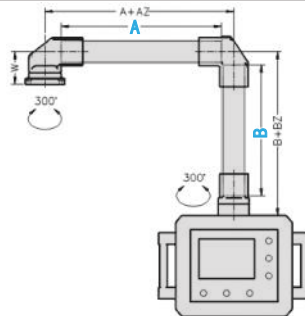

●底座尺寸:




 
轻载型:4460

中载型:5575

●截面尺寸:

轻载型:4460




中载型:5575

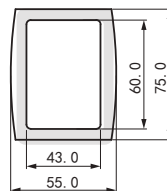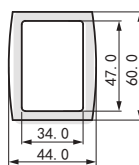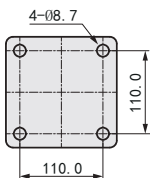

面板样式:PA

面板样式:PB

面板样式:PC

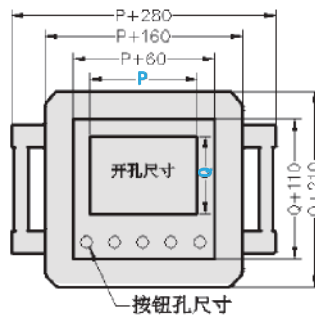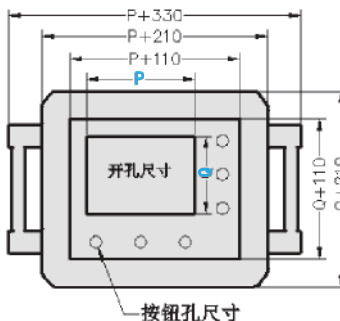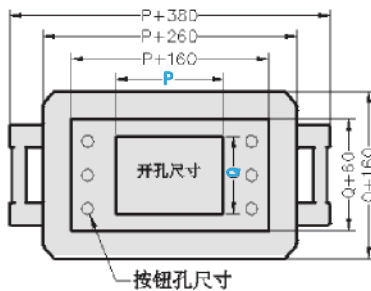

面板箱后面开门, 前面为触摸屏和按钮安装板, 两侧带把手

孔数选择注意: P+60 ≥ 50*N(孔数)

承载	型号		悬臂长度		面板开孔尺寸			W	AZ	BZ	穿线孔最小处尺寸
	Code	No.	A	B	P	Q	面板和孔尺寸				
轻载	ZJBA	4460	200~1500	200~1500	140~400	90~300	PA PB	70.5	84	92	47×34
中载		5575	200~1500	200~1500			PC	112	102.5	114.5	60×43

框架部品及配件

支柱

支柱座

支柱
固定夹

触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·
旋钮

手轮

铰链

门部件