

触摸屏悬臂支架 样式BC


code
7天发货

选型指南

标准	举例	型号	A	B	P	Q	面板/孔尺寸
	Code	No.					
	ZJBC	4460	-A500	-B800	-P200	-Q120	PA16

连接件		连接管		面板盒		面板
材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	材质
铸铝	喷塑	铝合金	本色阳极	铝合金	本色阳极	不锈钢

注: 面板盒可按图定做




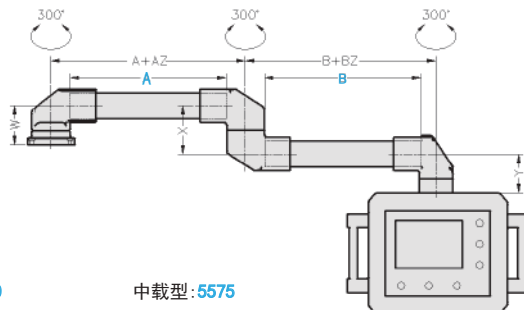


●底座尺寸:
轻载型: 4460

中载型: 5575

●截面尺寸:
轻载型: 4460

中载型: 5575

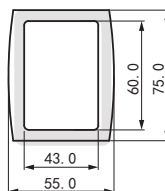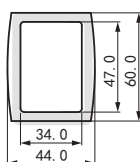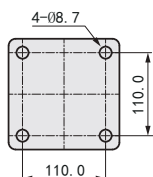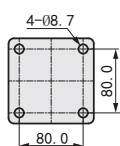




面板样式: PA



面板样式: PB



面板样式: PC

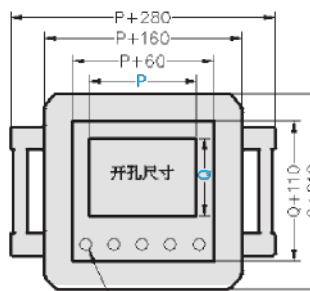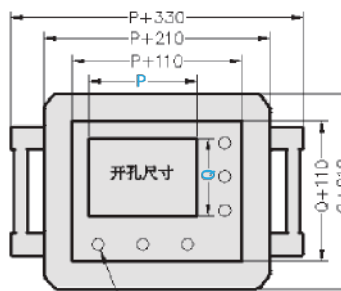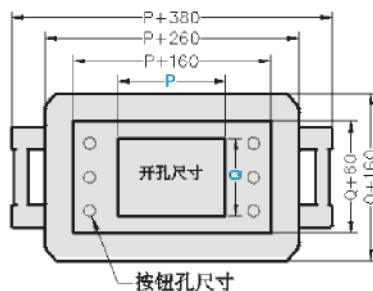

面板箱后面开门, 前面为触摸屏和按钮安装板, 两侧带把手

孔数选择注意: $P+60 \geq 50 * N$ (孔数)

承载	型号		悬臂长度		面板尺寸			W	AZ	X	BZ	Y	穿线孔最小处尺寸
	Code	No.	A	B	P	Q	面板和孔尺寸						
轻载	ZJBC	4460	200~1500	200~1500	140~400	90~300	PA	71	74	86	74	71	47×34
		5575	200~1500	200~1500			PB	112	112	140	112	112	60×43
中载							PC						

框架部品及配件

支柱

支柱座

支柱
固定夹

触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·
旋钮

手轮

铰链

门部件