


触摸屏悬臂支架 样式CA

选型指南

举例	型号	A	B	P	Q	面板/孔尺寸	
标准	ZJCA Code No.	4460	A500	B800	P200	Q120	PA16

连接件		连接管		面板盒		面板
材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	材质
铸铝	喷塑	铝合金	本色阳极	铝合金	本色阳极	不锈钢

注：面板盒可按图定做




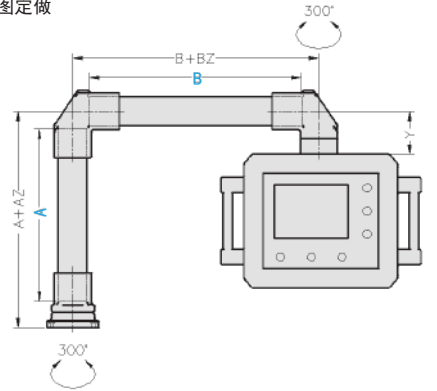


●底座尺寸：  
轻载型：4460

中载型：5575

●截面尺寸：  
轻载型：4460




中载型：5575

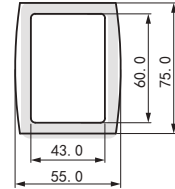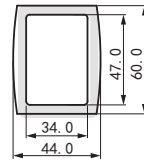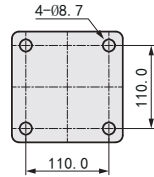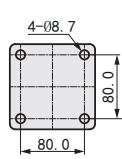

面板样式:PA

面板样式:PB

面板样式:PC

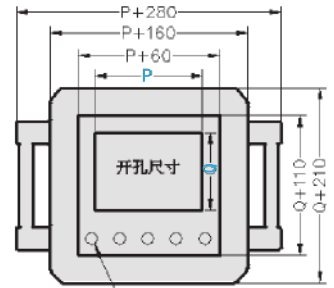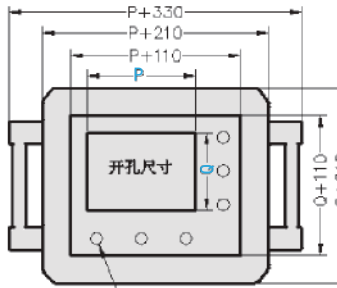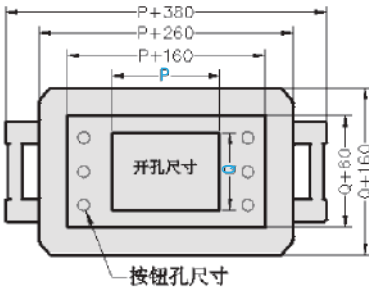

按钮孔尺寸

按钮孔尺寸

按钮孔尺寸

面板箱后面开门, 前面为触摸屏和按钮安装板, 两侧带把手

孔数选择注意:  $P+60 \geq 50 * N$  (孔数)

型号		悬臂长度		面板尺寸				AZ	BZ	Y	穿线孔最小处尺寸
承载	Code	No.	A	B	P	Q	面板和孔尺寸				
轻载	ZJCA	4460	200~1500	200~1500	140~400	90~300	PA PB	91.5	84	71	47×34
中载		5575	200~1500	200~1500			PC	115	102.5	112	60×43