

触摸屏悬臂支架 样式GE


code
7天发货

选型指南

标准	举例	型号	A	B	C	P	Q	面板/孔尺寸	
	Code	No.	ZJGE	4460	-A500	-B800	-C800	-P200	-Q120

连接件		连接管		面板盒		面板
材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	材质
铸铝	喷塑	铝合金	本色阳极	铝合金	本色阳极	不锈钢

注: 面板盒可按图定做




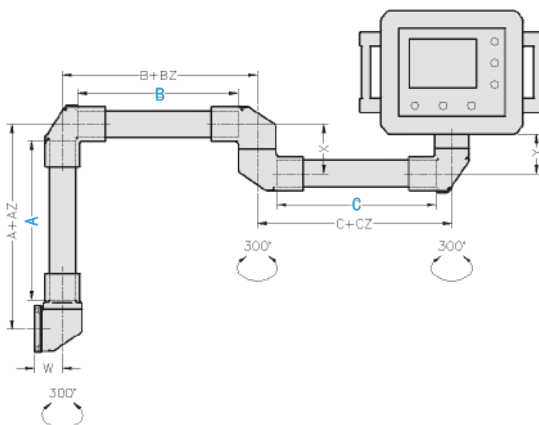


●底座尺寸:
轻载型:4460

中载型:5575

●截面尺寸:
轻载型:4460




中载型:5575

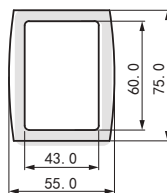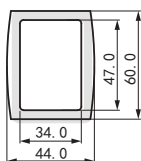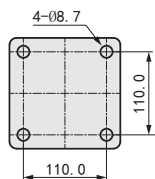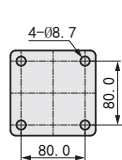

面板样式:PA

面板样式:PB

面板样式:PC

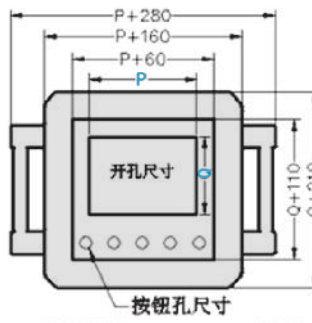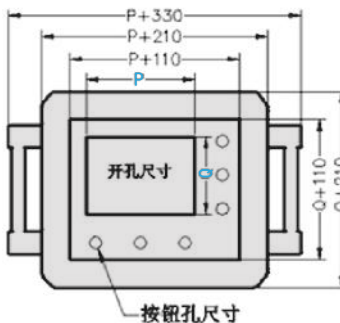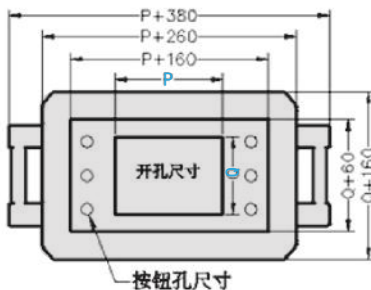

孔数选择注意: P+60 ≥ 50*N(孔数)

面板箱后面开门, 前面为触摸屏和按钮安装板, 两侧带把手

承载	型号		悬臂长度			面板尺寸				W	AZ	BZ	CZ	X	Y	穿线孔 最小处尺寸
	Code	No.	A	B	C	P	Q	面板和孔尺寸								
轻载	ZJGE	4460	200~1500	200~1500	200~1500	140~400	90~300	PA PB PC	16	55	107	84	74	86	71	47×34
中载		5575	200~1500	200~1500	200~1500				22	80	129.5	102.5	112	140	112	60×43

框架
部品
及
配件

支柱

支柱座

支柱
固定夹

触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·
旋钮

手轮

铰链

门部件