

线缆保护管 浪管\标准浪管接头

电气部品


选型指南

举例	型号	
	Code	No.
	TKB	13

浪管



Code	材质	特性	耐热温度
TKB	尼龙	韧性高, 耐摩擦, 不含卤素	-40~110°C
TKC	聚丙烯	韧性高, 耐摩擦, 耐化学腐蚀, 阻燃	-20~100°C
TKD	聚乙烯	韧性高, 耐摩擦, 耐化学腐蚀	-40~80°C

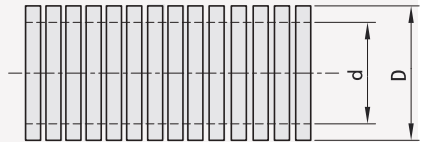


型号		内径 d	外径 D	弯曲半径	接头规格	包装规格 (米)
Code	No.					
TKB	10	6.5	10	15	12	100
	13	10	13	20	16	
	15.8	12	15.8	25	18	
	18.5	14.3	18.5	30	20	
TKC	21.2	17	21.2	45	24	50
TKD	25	20	25	47	25	
	28.5	23	28.5	50	27	
	34.5	29	34.5	55	36	
	42.5	36	42.5	65	48	25
	54.5	48	54.5	80	60	
	89	80	89	100	-	
						10

标准浪管接头



螺牙规格: 公制螺纹 (Mefric) / 德制螺纹 (PG)  
 产品材质: PA尼龙  
 颜色: 黑色  
 工作温度: -40~+110°C  
 产品特性: 内锁扣和本体特殊设计, 装卸只需拨插无需工具  
 使用方法: 浪管快速接头是塑胶浪管的配套产品, 可接入设备箱体上, 也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上, 只需塑胶浪管插入接口即可

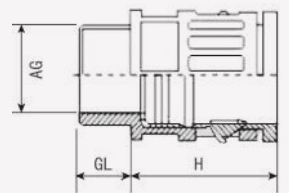

型号		螺牙规格	适合塑胶浪管规格	螺纹外径	机板口径	螺纹长度 (GL)	H	包装	
Code	No.								
TKLG	12	M12×1.5	10	12	12~12.3	10	22.5	100	
	16	M16×1.5	13	16	16~16.3	10	22.5		
	18	M18×1.5	15.8	18	18~18.3	10	23	50	
	20	M20×1.5	18.5	20	20~20.3	13	23		
	24	M24×1.5	21.2	24	24~24.3	13	27		
	25	M25×1.5	25.2	25	25~25.3	20	27		
		27	M27×2.0	28.5	27	27~27.3	14	34	20
		36	M36×2.0	34.5	36	36~36.4	14	36	10
	48	M48×2.0	42.5	48	48~48.4	15	38.5		
	60	M60×2.0	54.5	60	60~60.4	16	39	5	
TKLPG	7	PG7	10	12.3	12.3~12.6	10	11.5	100	
	9	PG9	13	15	15.0~15.3	10	11.5		
	11	PG11	15.8	18.4	18.4~18.7	10	12	50	
	13.5	PG13.5	18.5	20.2	20.2~20.5	12	12		
	16	PG16	21.2	22.3	22.3~22.6	13	13		
	21	PG21	28.5	28	28.0~28.3	14	13		20
		29	PG29	34.5	36.7	36.7~40	14	15	10
		36	PG36	42.5	46.7	46.7~47.1	15	15	
	36	PG48	54.5	59	59.0~59.4	16	16	5	
TKLGG	06	G3/4"	25.2	25	25.0~25.3	14	13	50	
	08	G1"	34.5	32	32.0~32.3	20	14	100	

加热器

坦克链

电缆固定头

线缆保护管

探针

传感器导轨

传感器遮光片

步进驱动器

步进电机

小型调速电机

齿轮减速电机

按钮开关

端子台