


端子台 三菱Q系列

选型指南

举例 PENTB207

三菱Q系列端子台

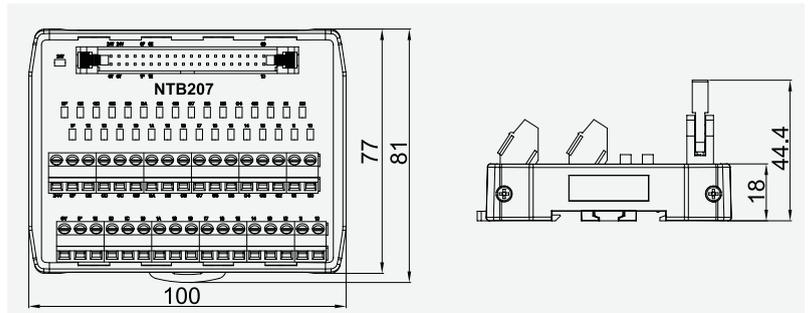

型号: PENTB207

特点


- 采用40P的MIL连接器作为进线端，可以直接对应MITSUBISHI Q系列PLC输入输出模块；
- PLC与端子台之间为1对1连接，不需要专用连接线，每个信号位都带有LED状态指示，让用户一目了然，使配线工作变得更轻松；

注意事项

- 订购前请确认好PLC引脚定义，选择合适的端子台

配线图

40芯MIL连接器

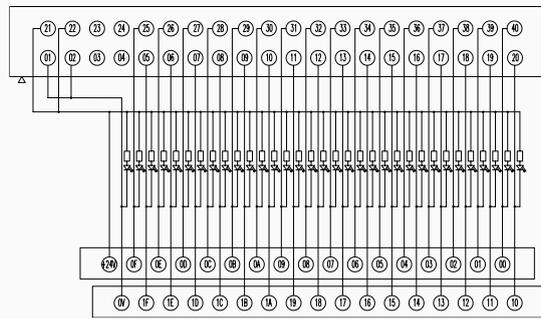

剥线长度



输入部额定值/性能	额定电流	1A
	额定电压	DC24V
	适合电线	1.5mm ² Following/AWG16

品牌	PLC 型号		
MITSUBISHI	QX41-S1	QX71	QY71
	QX41	QX72	QH42P
	QX42	QY41P	QX81
	QX42-S1	QY42P	QY81P

配套线缆规格	MIL40/MIL40-A28-*M(N)	* 为0.5~6.0 (高柔线*3.0~6.0) 其他长度可供定制 注： N/D：单头 N/G：高柔线 N/P：屏蔽线缆 N/SS：竞品标识码
	MIL40/MIL40-A28-*M(N/P)	
	FCN40/MIL40-A28-*M(N/P/5S)	
	FCN40/MIL40-A28-*M(N)	
	FCN40/MIL40-A28-*M(N/P)	

- 加热器
- 坦克链
- 电缆固定头
- 线缆保护管
- 探针
- 传感器导轨
- 传感器遮光片
- 步进驱动器
- 步进电机
- 小型调速电机
- 齿轮减速电机
- 按钮开关
- 端子台