


金属指示灯

code
5天发货

选型指南

| | | | |
|----|-----------|------|-------|
| 举例 | 型号 | 发光颜色 | 发光电压 |
| | Code 开孔直径 | | |
| | PGDD 19 | B | DC24V |

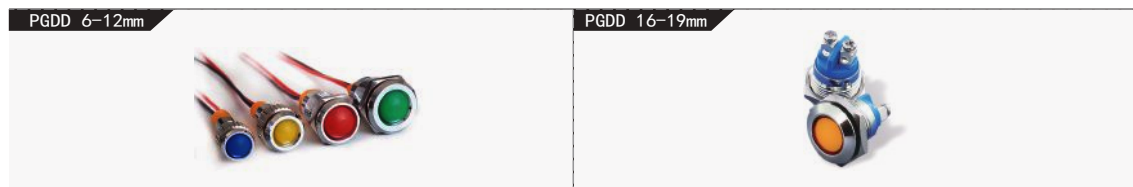

特点

防水IP67
防爆IK08
40000小时寿命
发光均匀

| 型号 | | 发光颜色 | 发光电压 | 长度 | 安装螺纹长度 | 接线方法 | 主体材质 |
|------|------|--------------------------------------|-------------------------|------|--------|---------|------|
| Code | 开孔直径 | | | | | | |
| PGDD | 6 | R: 红 G: 绿 B: 蓝 Y: 黄 W: 白 | DC5V DC24V AC220V | 23 | 9 | 带150MM线 | 铜镀铬 |
| | 8 | | | 23.6 | 10 | | |
| | 10 | | | 23.5 | 11 | | |
| | 12 | | | 23.5 | 11 | | |
| | 16 | | | 23.8 | 8 | 螺丝接线柱 | |
| | 19 | | | 23.8 | 8 | | |

电气部品

加热器

坦克链

电缆
固定头

线缆
保护管

探针

传感器
导轨

传感器
遮光片

步进
驱动器

步进电机

小型
调速电机

齿轮
减速电机

按钮开关

端子台

压力
控制器

运动控制

视觉方案
运动控制
方案