

# 带座磁铁 外螺纹型 \ 磁性座

## 选型指南


举例	型号		L	型号	
	Code	M		Code	No.
标准	KZXB	10	- 15	KCXZ	10

型号	类型	①		②		耐热温度
		材质	表面处理	材质	表面处理	
KZXB	粗牙	SUM24L	无电解镀镍	钕磁铁	镀镍	80°C
KZXBA	细牙					


### ■外螺纹型



### ●切槽型

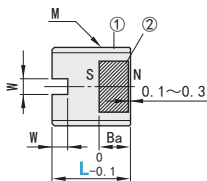

### ●内六角孔型

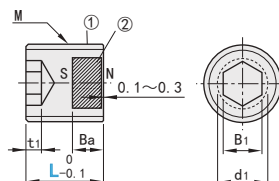


注: 吸引力、表面磁通密度为参考值

型号	Code	M	L	d1	Ba	M×P (粗牙)	M×P (细牙)	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度高斯 [G]		切槽 W	内六角孔	
									KZXB	KZXBA		B1	t1
KZXB KZXBA	6	8	15	4	5	M6×1.0	M6×0.75	3.9 {0.4}	1700~2200	1700~3400	1.5	-	-
											-	3	3
	8	8	15	5	5	M8×1.25	M8×1.0	7.8 {0.8}	2900~3400	2900~4000	1.5	-	-
											-	4	3
	10	8	15	6	5	M10×1.5	M10×1.25	16.7 {1.7}	2700~3200	2700~4300	2	-	-
											-	5	3
12	12	20	7	5	M12×1.75	M12×1.5	32.3 {3.3}	2500~3000	2500~4400	2.5	-	-	
										-	6	3	
16	14	20	10	8	M16×2.0	M16×1.5	60.8 {6.2}	2700~3200	2700~5500	-	8	3	
										-	8	3	
20	16	25	13	8	M20×2.5	M20×2.0	123.5 {12.6}	2900~3400	2900~5600	-	10	4	
										-	10	4	

注: 不销售规格表中带有“-”的尺寸的产品

### ■磁性座

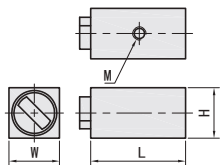

型号		磁力 (KG)	W	H	L	M	重量 (KG)
Code	No.						
KCXZ	6	60	50	55	61.5	M8	1
	8	80	50	55	68	M8	1.2
	10	100	50	55	80	M8	1.3
	12	120	50	55	120	M8	2

圆线弹簧

拉簧

扭簧 碟簧  
氮气弹簧

矩形弹簧

扣环

平键

销子

磁铁

小零件

密封圈

垫圈

轴环

精密垫片

螺丝

螺母  
垫圈