


真空发生器

选型指南


举例	型号	D1	D2	型号	性能
标准	Code 喷嘴直径			Code 喷嘴直径	
	VPUH 0.5	4	4	VPC 0.5	H

■直管型

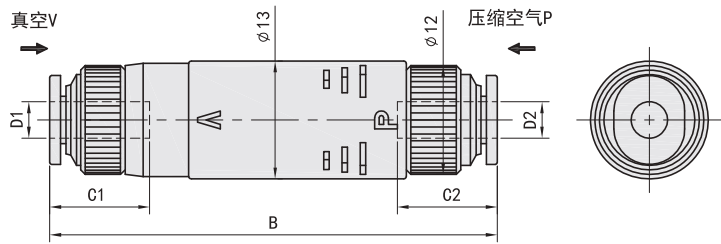

型号		D1	D2	B	C ₁	C ₂	极限真空度 (kPa)	吸入流量 (L/min(ANR))	消耗流量 (L/min(ANR))	重量 (g)
code	喷嘴直径									
VPUH	0.5	4	4	49.3	11	11	-90	7	11.5	18.5
		6	6	51.2	11.7	11.7				17.5
	0.7	4	4	56.1	11	11	-92	12.5	23	20
		6	6	57.7	11.7	11.7				18.5

■弯管型

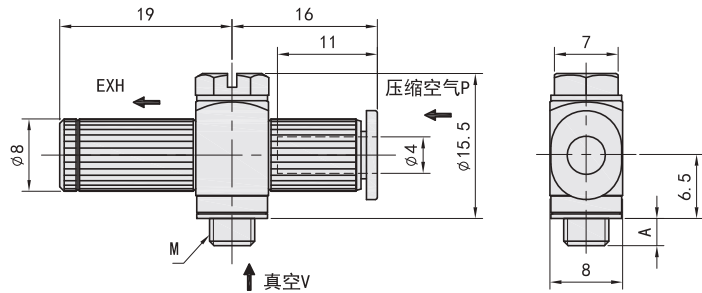

型号		性能	M	A	极限真空度 (kPa)	吸入流量 (L/min(ANR))	消耗流量 (L/min(ANR))	重量 (g)
code	喷嘴直径							
VPC	0.5	H	M5X0.8	3	-90	7	11.5	14.5
		L	M5X0.8	3	-66	11	11.5	17

■应用举例

