

活动软管部件 接头\软管本体\喷嘴

code
5天发货

气动部品 · 液压配件


选型指南

标准	举例	型号 Code 软管公称型号	螺纹规格	型号 Code 软管公称型号	型号 Code 软管公称型号	节数	型号 Code 软管公称型号	喷嘴类型
		COSWJ 2	- 1	COSLJ 2	COSBJ 2	- 20	COSPJ 2	- A2


■接头




●外螺纹型

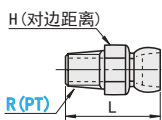


●外螺纹阀型

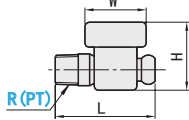

●L型转接头

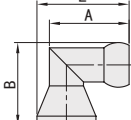

●Y型转接头

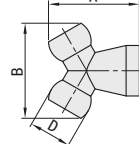

Code	类型	材质	颜色
COSWJ	外螺纹型	聚甲醛	橘色
COSWFJ	外螺纹阀型		手柄: 橘色; 接头: 深蓝色
COSLJ	L型转接头		橘色
COSYJ	Y型转接头		

●外螺纹型

Code	型号 软管公称 型号	螺纹规格 R (PT)	L	H
COSWJ	2	1 (R1/8)	26.3	14
		2 (R1/4)	26.4	14
	3	3 (R3/8)	32	18.8
		4 (R1/2)	33	20.8
	4	3 (R3/8)	38.3	18.8
		4 (R1/2)	38	20.7

●外螺纹阀型

Code	型号 软管公称 型号	螺纹规格 R (PT)	L	W	H
COSWFJ	2	2 (R1/4)	40.1	27.5	31.1
	3	3 (R3/8)	48.5	24.8	33.4
	4	4 (R1/2)	60.7	34.5	40.85


●L型转接头

Code	型号 软管公称 型号	L	A	B
COSLJ	2	25.8	22.43	23.1
	4	37	32.9	34

●Y型转接头

Code	型号 软管公称 型号	A	B	D
COSYJ	2	26.7	27	12.53
	3	35.9	39.3	16.9
	4	43.7	50	21.53

 
■软管本体



材质: 聚甲醛 颜色: 深蓝色

Code	型号 软管公称 型号	节数	A	B	D	D1
COSBJ	2	1~30	14.85	20.1	12.53	16
	3		17.3	24.9	16.9	20.4
	4		21.1	30.1	21.53	25

■喷嘴

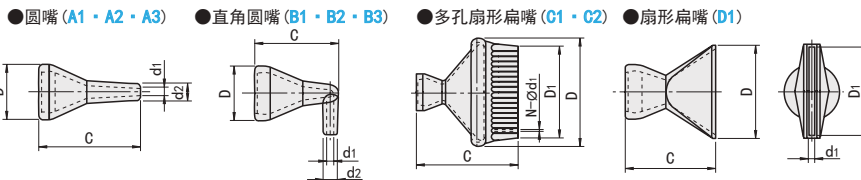

●圆嘴

Code	型号 软管公称 型号	喷嘴 类型	C	D	d1	d2
COSPJ	2	A1	30.3	15.9	3.9	1.5
		A2	30.1	15.9	7.55	3.1
		A3	35	15.88	9.93	6.3
	3	A1	32.3	21	10.11	6.3
		A2	39.4	21	12.38	9.6
		A3	32.8	21	14.44	12
	4	A1	37.3	25	10	6.2
		A2	37.5	25	12.3	9.7
		A3	37.75	25	16.6	12.6

●直角圆嘴

Code	型号 软管公称 型号	喷嘴 类型	C	D	d1	d2
COSPJ	2	B1	24.8	19.8	4.1	1.8
		B2	25.4	19.8	5.6	3
		B3	26.6	20	9	6.1
	4	B1	35.8	30	9.4	6.8
		B2	37.3	30.5	12.4	9.5
		B3	39	30.6	15.3	12.6

●多孔扇形扁嘴

Code	型号 软管公称 型号	喷嘴 类型	C	D	D1	N	d1
COSPJ	2	C1	45.8	46.8	39.78	16	1
		C2	45.8	46.9	41	16	1.5
		C1	58.85	70	65.2	20	1.8

●扇形扁嘴

Code	型号 软管公称 型号	喷嘴 类型	C	D	D1	d1
COSPJ	2	D1	29.5	28.6	25	1.7
			39	34.2	32.1	3.2
			50.1	50.1	47.3	4.4

真空发生器

真空吸盘

气动接头

气动配件

压头

浮动接头

连接类零件

电磁阀

手动阀

空气调理

气缸

流体控制阀

压力桶

点胶机