

高精度点胶阀 手动顶针式 / 滴塑阀

code
7天发货

选型指南

举例 型号: DP-YK11

手动顶针式





型号: DP-YK11

滴塑阀



型号: DP-YK21

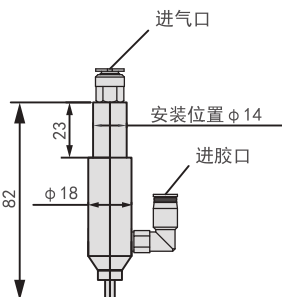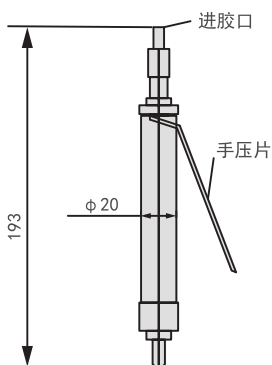

规格参数

型 号	DP-YK11
工作气压	0 kg/cm
最小出量	0.01ml
适用粘度	1-10万 cps
主体材质	铝合金阳极
重 量	172g
操作频率	<600/min
入料压力	<10kg
入料尺寸	Φ6×8管

规格参数

型 号	DP-YK21
工作气压	4-7 kg/cm
最小出量	0.01ml
适用粘度	1-10万 cps
主体材质	铝合金阳极
重 量	53g
操作频率	<600/min
入料压力	<10kg
入料尺寸	M5

真空发生器

真空吸盘

气动接头

气动配件

压头

浮动接头

连接类零件

电磁阀

手动阀

空气调理

气缸

流体控制阀

压力桶

点胶机