

高精度点胶阀 复动顶针式

code
5天发货

code
7天发货

选型指南


举例 型号: DP-YK31

复动顶针式





型号: DP-YK31

复动顶针式

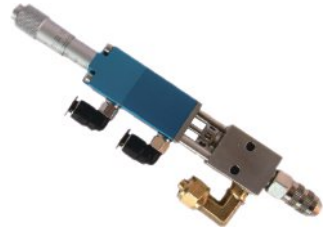

型号: DP-YK31F

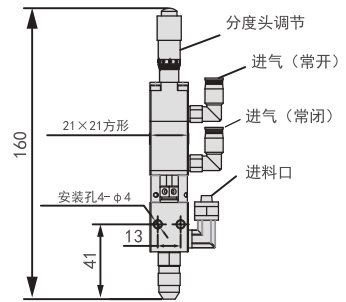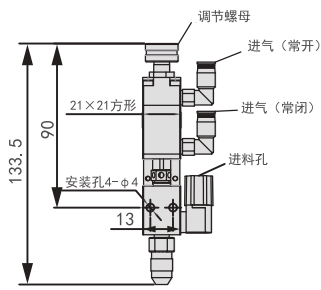

规格参数

型 号	DP-YK31
工作气压	4-7 kg/cm
最小出量	0.001ml
适用粘度	1-10万 cps
主体材质	铝合金阳极/特殊钢
重 量	216g
操作频率	<600/min
入料压力	<10kg
入料尺寸	1/8"npt(f)

规格参数

型 号	DP-YK31F
工作气压	4-7 kg/cm
最小出量	0.001ml
适用粘度	1-10万 cps
主体材质	铝合金阳极/特殊钢
重 量	221g
操作频率	<600/min
入料压力	<10kg
入料尺寸	1/8"npt(f)

真空
发生器

真空吸盘

气动接头

气动配件

压头

浮动接头

连接类
零件

电磁阀

手动阀

空气调理

气缸

流体
控制阀

压力桶

点胶机