

# 高精度点胶阀 复动回吸式

code  
5天发货

code  
7天发货

## 选型指南

举例 型号: DP-YK32

复动回吸式





型号: DP-YK32

复动回吸式



型号: DP-YK32S

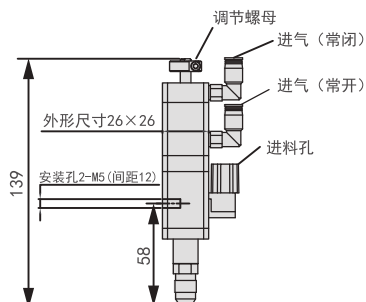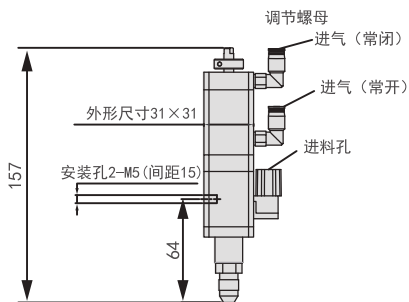

## 规格参数

型号	DP-YK32
工作气压	4-7 kg/cm
最小出量	0.01ml
适用粘度	1-100万 cps
主体材质	铝合金阳极/特殊钢
重量	460g
操作频率	<600/min
入料压力	<10kg
入料尺寸	1/4"npt(f)

## 规格参数

型号	DP-YK32S
工作气压	4-7 kg/cm
最小出量	0.01ml
适用粘度	1-100万 cps
主体材质	铝合金阳极/特殊钢
重量	336g
操作频率	<600/min
入料压力	<10kg
入料尺寸	1/8"npt(f)

真空发生器

真空吸盘

气动接头

气动配件

压头

浮动接头

连接类零件

电磁阀

手动阀

空气调理

气缸

流体控制阀

压力桶

点胶机