

高精度点胶阀 单动·复动顶针式 / 复动顶针式

code  
5天发货

code  
7天发货

选型指南



举例 型号: DP-YK35

单动·复动顶针式





型号: DP-YK35

复动顶针式



型号: DP-YK36

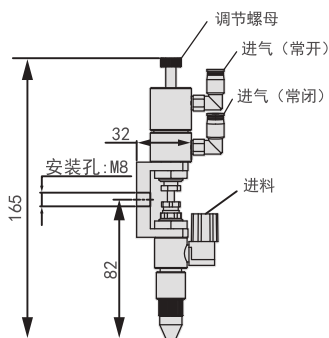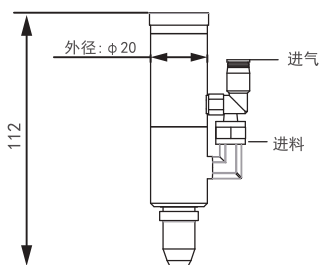

规格参数

型号	DP-YK35
工作气压	4-7 kg/cm
最小出量	0.01ml
适用粘度	1-10万 cps
主体材质	铝合金阳极
重量	170g
操作频率	<600/min
入料压力	<10kg
入料尺寸	1/8"npt(f)

规格参数

型号	DP-36
工作气压	4-7 kg/cm
最小出量	0.01ml
适用粘度	1-10万 cps
主体材质	铝合金阳极
重量	180g
操作频率	<600/min
入料压力	<10kg
入料尺寸	1/8"npt(f)

真空发生器

真空吸盘

气动接头

气动配件

压头

浮动接头

连接类零件

电磁阀

手动阀

空气调理

气缸

流体控制阀

压力桶

点胶机