

高精度点胶阀 复动回吸式

code
7天发货


选型指南

举例 型号: DP-YK37

复动回吸式



型号: DP-YK37

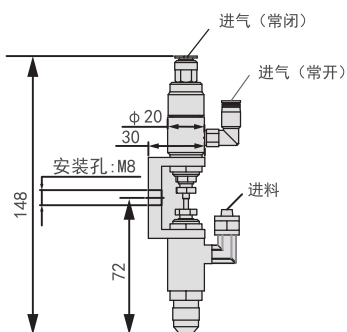


复动回吸式



型号: DP-YK60/60S

DP-YK60: 42×42气缸
DP-YK60S: 25×25气缸

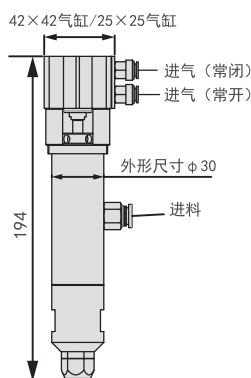

规格参数

| 型号 | DP-YK37 |
|------|------------|
| 工作气压 | 4-7 kg/cm |
| 最小出量 | 0.01ml |
| 适用粘度 | 1-20万 cps |
| 主体材质 | 铝合金阳极 |
| 重量 | 130g |
| 操作频率 | <600/min |
| 入料压力 | <10kg |
| 入料尺寸 | 1/8"npt(f) |

规格参数

| 型号 | DP-YK60/60S |
|------|-------------|
| 工作气压 | 4-7 kg/cm |
| 最小出量 | 0.1ml |
| 适用粘度 | 1-100万 cps |
| 主体材质 | 铝合金阳极 |
| 重量 | 422g |
| 操作频率 | <600/min |
| 入料压力 | <10kg |
| 入料尺寸 | 1/4"npt(f) |

真空发生器

真空吸盘

气动接头

气动配件

压头

浮动接头

连接类零件

电磁阀

手动阀

空气调理

气缸

流体控制阀

压力桶

点胶机