

选型指南

举例 型号: DP-YK60F

复动回吸式




型号: DP-YK60F

喷雾阀




型号: DP-YK62

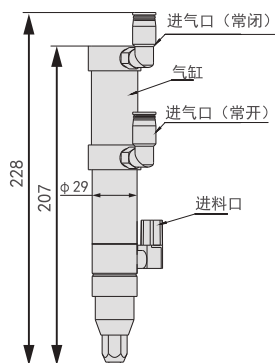

规格参数

型 号	DP-YK60F
工作气压	4-7 kg/cm
最小出量	0.1ml
适用粘度	1-100万 cps
主体材质	铝合金阳极
重 量	310g
操作频率	<600/min
入料压力	<10kg
入料尺寸	1/4"npt(f)

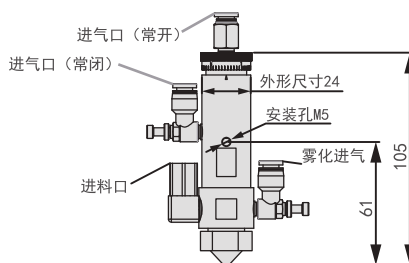

规格参数

型 号	DP-YK62
工作气压	4-7 kg/cm
最小出量	0.01ml
适用粘度	1-5000 cps
主体材质	特殊不锈钢
重 量	400g
操作频率	<600/min
入料压力	<10kg
入料尺寸	1/4"npt(f)

真空
发生器

真空吸盘

气动接头

气动配件

压头

浮动接头

连接类
零件

电磁阀

手动阀

空气调理

气缸

流体
控制阀

压力桶

点胶机