

# Small Cooling Units

## Lüftertraverse

Zum Nachrüsten von bestehenden DK-TS Anwendungen.

### Speziell zum Einbau in einteilige perforierte Stahlblechtüren

Die zunehmende Packungsdichte im Bereich von Server- und Netzwerkschränken machen eine aktive, direkte Gehäusebelüftung unumgänglich. Die Lüftertraverse, die am Türrohrrahmen der Rück- oder Fronttür befestigt wird, unterstützt die horizontale Luftführung der Server und ermöglicht somit einen schnelleren Wärmeabbau aktiver Komponenten.

### Technische Daten:

- Standardtraverse mit zwei Lüftern
- Luftleistung freiblasend 600 m<sup>3</sup>/h
- Durch Ergänzung von zwei Lüftererweiterungssätzen Erhöhung der Luftleistung auf 1200 m<sup>3</sup>/h
- Lüfrichtung einfach änderbar durch Drehen des Ventilators
- Kaskadierbarkeit von mehreren Traversen möglich
- Einfache Montage am Türrohrrahmen

### Lieferumfang:

- Anschlussfertig verdrahtet
- Anschlusskabel 2,5 m
- Befestigungsmaterial

### Hinweis:

- Nur zur Montage am Türrohrrahmen




### Zubehör:

- Lüftererweiterungssatz, siehe Seite 438

### Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

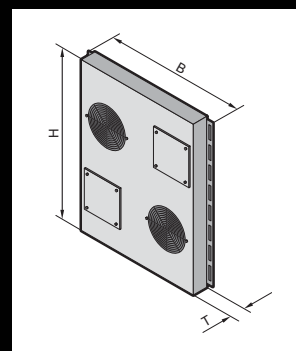

### Für Türen mit Breite 600 mm

Best.-Nr.	3165.630	Seite
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz	230, 1~, 50/60	
<b>Luftleistung (freiblasend) m<sup>3</sup>/h</b>	<b>600</b>	
Nennleistung für zwei Lüfter W	70/70	
Bemessungsstrom Lüfter A	0,38/0,36	
Breite (B) mm	493	
Höhe (H) mm	606	
Tiefe (T) mm	64,5	
Geräuschpegel dB (A)	55	
Temperaturbereich	+20°C...+55°C	
Farbe	RAL 7035	
<b>Zubehör</b>		
Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler	3114.200	379
Schaltschrank-Innentemperaturregler	3110.000	379

### Für Türen mit Breite 800 mm

Best.-Nr.	3165.830	Seite
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz	230, 1~, 50/60	
<b>Luftleistung (freiblasend) m<sup>3</sup>/h</b>	<b>600</b>	
Nennleistung für zwei Lüfter W	70/70	
Bemessungsstrom Lüfter A	0,38/0,36	
Breite (B) mm	693	
Höhe (H) mm	606	
Tiefe (T) mm	64,5	
Für Türen mit Breite mm	800	
Geräuschpegel dB (A)	55	
Temperaturbereich	+20°C...+55°C	
Farbe	RAL 7035	
<b>Zubehör</b>		
Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler	3114.200	379
Schaltschrank-Innentemperaturregler	3110.000	379

## Lüftererweiterungssatz

### für Lüftertraverse

Zur Erhöhung der Luftleistung der Lüftertraverse.

Passend für Lüftertraverse	Best.-Nr.
3165.630, 3165.830	<b>3165.230</b>

