

Montageplatten

Verschraubbar, klein

Material:

– Stahlblech

Oberfläche:

– Verzinkt


Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsschrauben

VE	Best.-Nr.
4 St.	4532.000

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

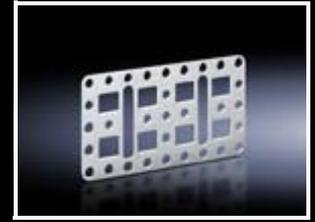

Montageplatte TS

mit integrierter Hutschiene

Zum direkten Aufrasten von Komponenten wie Drehzahlregler, Schaltschrank-Innentemperaturregler und Hygrostat.

Material:

– Stahlblech

Oberfläche:

– Verzinkt

Lieferumfang:

– Montageplatte inkl. Befestigungszubehör

VE	Best.-Nr.
1 St.	7526.964



Montagewinkel

Verschraubbar an allen Schränken und Ausbauteilen mit Systemlochung im 25 mm-Lochraster.

Material:

– Stahlblech

Oberfläche:

– Verzinkt

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsschrauben

VE	Best.-Nr.
4 St.	4597.000



Zubehör:

- Schrauben, siehe Seite 625
- Kabelbinder für Schnellmontage 2597.000, siehe Seite 667

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet



Montagewinkel

für Innenausbau

Zum Einbau von System-Chassis und Montagestege in
 ■ Comfort-Panel horizontal/vertikal ab Einbautiefe 74 mm
 oder für Montage in
 ■ Optipanel ab Einbautiefe 100 mm

Material:

– Stahlblech

Oberfläche:

– Verzinkt

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
4 St.	6205.100

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet



		Comfort-Panel	Seite
		Frontplattenbreite 482,6 mm	
System-Chassis	horizontal	8612.150	606
	vertikal		
Montagestege	horizontal	4695.000	609
	vertikal		