


Trennwände für Modulplatten

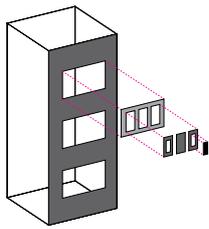

Das Trennwand- und Modulplatten-System

Mehr Möglichkeiten:

Die Ausbrüche einer Trennwand werden ganz individuell mit Modulplatten für 16- bzw. 24-polige Steckverbinder, mit Modulplatten für Kabeldurchführungen und mit geschlossenen Modulplatten bestückt.

Schnellere Montage:

In der Regel wird nur ein Teil der Gesamtzahl der möglichen Steckerausbrüche genutzt. Mit der neuen Trennwandtechnik müssen diese nicht einzeln abgedeckt werden. Es wird die geschlossene Modulplatte eingesetzt.

Der Vorteil: weniger Platten, weniger Schrauben, weniger Montageaufwand.



Trennwand

für Modulplatten TS

Mit Ausbrüchen zur Montage von Modulplatten für Steckverbinder, bzw. zur Kabeldurchführung und auch zur Durchführung von Sammelschienensystemen und anderen Einbauten. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung. Durch die Symmetrie des Schrankrahmens sind Trennwände bei entsprechenden Maßen auch hinten montierbar. Die Montage erfolgt an der äußeren Befestigungsebene. Die innere Ebene bleibt somit frei für den weiteren Schrankausbau.

Material:

Stahlblech, 2 mm, verzinkt

Lieferumfang:



Inkl. Befestigungsmaterial und selbstformende Innensechsrund-Schrauben M5 x 12 mm zur Montage der Modulplatten.

Hinweis:

Ausklüngen in den Ecken und seitlich auf halber Höhe ermöglichen den Einsatz von Anreihwinkeln und -laschen auch bei montierter Trennwand.

+ Zubehör:

Modulplatten, siehe Seite 859.
Abdeckhaube mit Tür, siehe Seite 860.
Anreih-Befestigung TS 8800.470 für Schränke mit montierter Trennwand, siehe Seite 866.

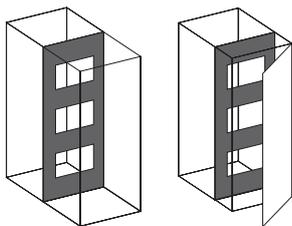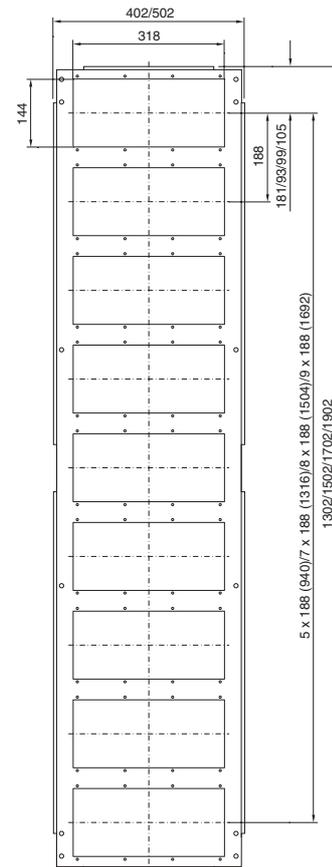

Trennwände für Modulplatten

Für Schränke		Anzahl der Ausbrüche	Best.-Nr. TS
Höhe mm	Tiefe mm		
1400	500	6	8609.180
1600	500	8	8609.165
1800	500	9	8609.100
1800	600	9	8609.110
2000	500	10	8609.120
2000	600	10	8609.130

B
7.2



Lack

Zum Ausbessern, bzw. für Reparaturarbeiten von pulverbeschichteten und nasslackierten Oberflächen, lufttrocknend.

Farbe RAL	Best.-Nr. SZ		
	Lackstift 12 ml	Spraydose 150 ml	Lackdose 1000 ml
7022	-	2581.000	-
7032	2436.732	2437.000	2438.000
7035	2436.735	2440.735	2438.735