



### Aufrastmutter TS

Metrisches Gewinde für vertikales TS Schrankprofil.

Zur Montage in Schlitzlochung einsetzen und einclippen. Damit ist die Aufrastmutter bereits fixiert. Durch das Anziehen der Schraube wird sie sicher mit dem Profil verspannt und automatisch ein Potenzialausgleich hergestellt.

#### Einbaumöglichkeiten:

- am vertikalen TS Schrankprofil
  - mit metrischem Gewinde M6 oder M8
  - die Alternative zur Blechschraube
  - besonders geeignet für dynamisch belastete Verbindungen.

#### Material:



Edelstahl-Feinguss

Gewinde	VE	Best.-Nr. TS
M6	20 St.	<b>8800.806</b>
M8	20 St.	<b>8800.808</b>

Deutsches Patent Nr. 101 49 599

#### + Zubehör:

Innensechsrund-Schraube M6 x 12 bzw. M8 x 12, siehe Seite 1011.

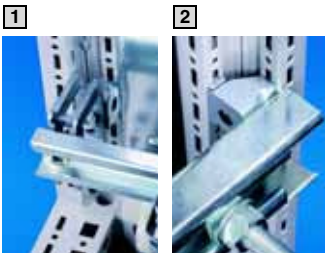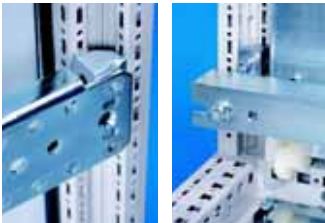

#### Zubehör für den Innenausbau

- 1 Tragschienen, siehe Seite 1001
- 2 Kabelabfangschienen, siehe Seite 1061
- 3 C-Profilschienen 30/15, siehe Seite 999
- 4 System-Tragschienen, siehe Seite 1000
- 5 TS Montageschiene 25 x 38 mm, siehe Seite 996



### Adapter-Winkel TS

Zum Anbau von

- Systemleuchten
- Kabelkanal am vertikalen TS Schrankprofil.

#### Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert

#### Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsschrauben.

VE	Best.-Nr. TS
6 St.	<b>8800.360</b>

